


Технический паспорт

Монтажное основание UZD/UGD 350

Артикульный номер: 7410048

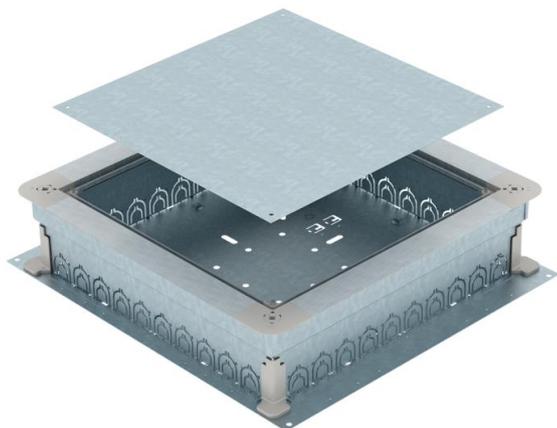

Монтажное основание для кабельных каналов скрытой установки в стяжке, с отверстиями для ввода труб М20 и М32. Для установки напольных лючков с помощью монтажной крышки (заказываются отдельно). Верхнюю часть монтажного основания можно плавно выровнять на номинальной высоте стяжки (возможно быстрое выравнивание), верхняя плоскость монтажного основания должна быть заподлицо (вровень) со стяжкой. Благодаря звукоизоляционным свойствам и системным аксессуарам монтажное основание можно использовать для тяжелых условий эксплуатации.



St Сталь

FS оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный номер	7410048
Тип	UZD 170 350-3 R
Обозначение 1	Монтажное основание
Обозначение 2	Для стяжки высотой 115-170 мм
Производитель	OBO
Размер	510x467x115
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	600 кг
Единица веса	кг/100 шт.

 
Технический паспорт

Монтажное основание UZD/UGD 350


Артикульный номер: 7410048



Размеры



Размер a	362 мм
Размер A	467 мм
Размер B	510 мм
Размер b	383 мм

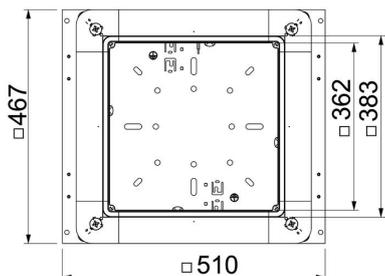

Технические характеристики

Плита настила	да
Конструкция крышки	Универсальное исполнение
Возможность монтажа уплотнения	да
Монтажное отверстие для напольного бокса	нет
Отсоединяемая крышка	да
Толщины стяжки макс.	170 мм
Толщины стяжки мин. для крепления труб	115 мм
Подходит для закрытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой	нет
Подходит для подпольного канала, перекрытого слоем стяжки	нет
Минимальная высота стяжки	115
Номинальный размер лючка	350 мм