


# Технический паспорт

Соединительная перемычка для УЗИП V10 Compact,  
длина 200 мм  
Артикульный номер: 5089650



Соединительная перемычка для V10 Compact:

подходит для перемыкания разрядников V10 Compact с защитными выключателями FI в растре 17,5 мм.

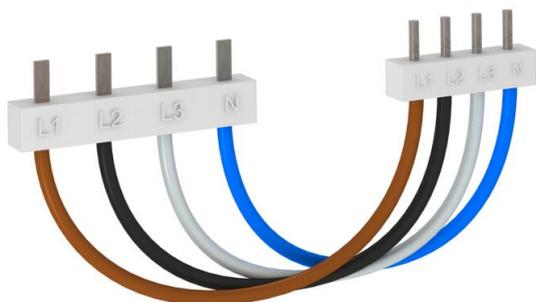

- 4-полюсное исполнение (L1; L2; L3; N);
- провод: H07V-K 4 мм<sup>2</sup>;
- V10 Compact - подключение с помощью контактного вывода (диаметр 2,7 мм);
- защитный выключатель FI, подключение с помощью вилочного контакта (4 x 1,5 мм).



## Исходные данные

Артикульный номер	5089650
Тип	VB-V10 COMPACT-2
Обозначение 1	Соединительная перемычка
Обозначение 2	для V10 Compact
Производитель	OBO
Размер	200mm
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	5,3 кг
Единица веса	кг/100 шт.


# Технический паспорт

Соединительная перемычка для УЗИП V10 Compact,  
длина 200 мм

Артикульный номер: 5089650



## Размеры

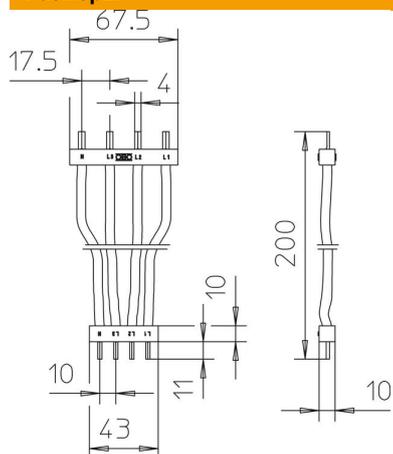

Длина	200 мм
Ширина	67,5 мм
Высота	10 мм

## Технические характеристики

Длина соединительного кабеля	0,2 м
Исполнение	200 мм
Исполнение	4
Вид защиты	IP20