


Технический паспорт

Продольный и угловой соединитель A2

Артикульный номер: 6066577

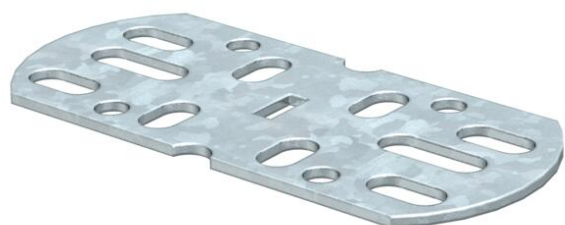

Продольный и угловой соединитель для мини-каналов AZ.
С помощью 2-х продольных и угловых соединителей можно изготовить дополнительный шарнирный соединитель.




A2 Нержавеющая сталь 1.4301 (304)

Исходные данные

Артикульный номер	6066577
Тип	VF AZK OS A2
Обозначение 1	Продольный/угловой соединитель
Обозначение 2	для канала AZ, без винтов
Производитель	OBO
Размер	45x100
Цвет	цвета нержавеющей стали
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Минимальная единица продажи	50
Единица расхода	Шт.
Масса	3,83 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,2687 кг CO ₂ e / 1 Шт.

Размеры

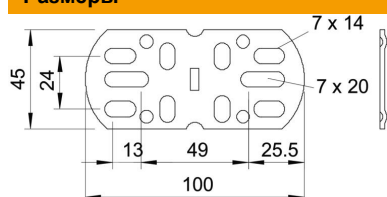

Размер	100 x 45
Ширина	100 мм
Высота	45 мм
Толщина листа	1,5 мм

Технический паспорт

Продольный и угловой соединитель A2

Артикульный номер: 6066577



Технические характеристики

Исполнение	Продольный и угловой соединитель
Подходит для проволочного лотка	нет
Подходит для кабельных лестничных лотков	нет
Подходит для кабельного лотка	да
Подходит для высоты кабеленесущей системы	50 мм
Горизонтальный поворотный соединитель	нет
Вертикальный поворотный соединитель	нет
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Вид соединения	Болтовой соединитель