


Технический паспорт

Продольный и угловой соединитель FT

Артикульный номер: 6066585

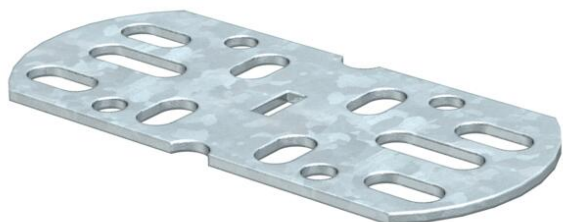

Продольный и угловой соединитель для мини-каналов AZ.
С помощью 2-х продольных и угловых соединителей можно изготовить дополнительный шарнирный соединитель.




St Сталь

FT Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный номер	6066585
Тип	VF AZK OS FT
Обозначение 1	Продольный/угловой соединитель
Обозначение 2	для канала AZ, без винтов
Производитель	OBO
Размер	45x100
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	50
Единица расхода	Шт.
Масса	4,1 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,1231 кг CO ₂ e / 1 Шт.

Размеры

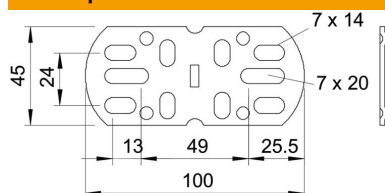

Ширина	100 мм
Высота	45 мм
Толщина листа	1,5 мм

Технический паспорт

Продольный и угловой соединитель FT

Артикульный номер: 6066585



Технические характеристики

Исполнение	Продольный и угловой соединитель
Подходит для проволочного лотка	нет
Подходит для кабельных лестничных лотков	нет
Подходит для кабельного лотка	да
Подходит для высоты кабеленесущей системы	50 мм
Горизонтальный поворотный соединитель	нет
Вертикальный поворотный соединитель	нет
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Вид соединения	Болтовой соединитель