

Технический паспорт

HoverCube VH-4, пустой корпус

Артикульный номер: 6109801



Пустой корпус с петлей и ручками, для монтажа 4 устройств, с разделительной перегородкой. Без плат.



РА Полиамид

Исходные данные

Артикульный номер	6109801
Тип	VH-4 LG RW
Обозначение 1	HoverCube
Обозначение 2	IP20, с ручкой, пустой
Производитель	OBO
Размер	140x140x252
Цвет	белоснежный; RAL 9010
Материал	Полиамид
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	72 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	2,1577 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

HoverCube VH-4, пустой корпус



Артикульный номер: 6109801

Размеры

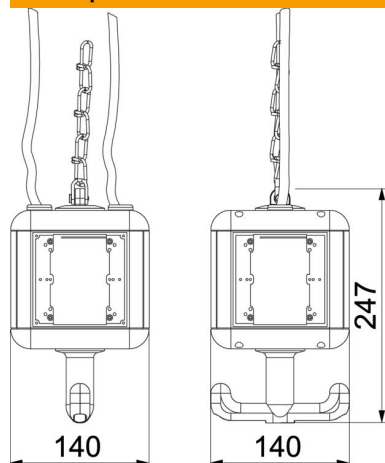

Ширина	140 мм
Высота	237 мм

Технические характеристики

Защитное предохранительное устройство	без
Количество розеток SCHUKO	0
Вид сетевого подключения	прочее
Розетка CEE 16 A	без
Розетка CEE 32 A	без
Подача питания/возможность подключения	2 токоотвода (кольцевая шина/для шлейфования)
Защитный выключатель FI	без
Инструкция	навесной
Исполнение для военных целей	нет
Вид защиты	IP20
Прочие установки и/или пустые места	0
Глубина	140 мм
Количество розеток CEE	0
Количество подводов сжатого воздуха	0