


Технический паспорт

Плата VH для устройств EK и EKR

Артикульный номер: 6109834



Плата с отверстием Ø 45 мм для монтажа устройства с суппортом UP или с несущим суппортом.

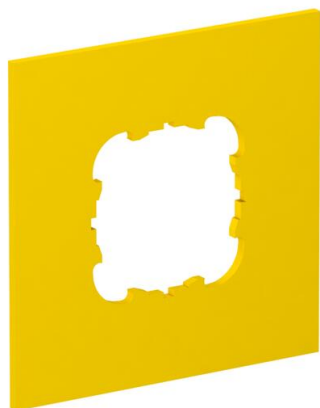

PA Полиамид

Исходные данные


Артикульный номер	6109834
Тип	VH-P2
Обозначение 1	Крышка
Обозначение 2	1xEKR
Производитель	OBO
Размер	95x95mm
Цвет	рапсовый жёлтый; RAL 1021
Материал	Полиамид
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	2,3 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,1064 кг CO ₂ e / 1 Шт.

Технический паспорт

Плата VH для устройств ЕК и ЕКR

Артикульный номер: 6109834

Размеры

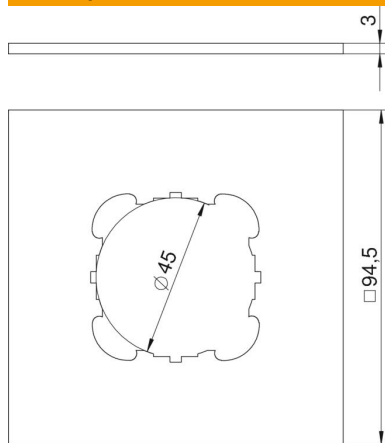

Ширина	94,5 мм
Высота	94,5 мм

Технические характеристики

Количество единиц	1
Конструкция отверстия	Прямоугольной формы
Вид крепления	навинчиваемый
Глухая крышка	нет
Не содержит галогенов	да
Монтажная техника	Прочее
Вид защиты	IP20