

Технический паспорт

HoverCube VHF-8, пустой корпус

Артикульный номер: 6109822



Пустой корпус с ручкой и крючком, для монтажа электрических устройств, с разделительной перегородкой. Без плат. Для энергоснабжения рабочих мест во влажных помещениях. Степень защиты: IP 44.



РА Полиамид

Исходные данные

Артикульный номер	6109822
Тип	VHF-8 LG
Обозначение 1	HoverCube
Обозначение 2	IP44, с ручкой, пустой
Производитель	OBO
Размер	175x135x327
Цвет	черный графит; RAL 9011
Материал	Полиамид
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	105 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	5,631 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

HoverCube VHF-8, пустой корпус



Артикульный номер: 6109822

Размеры

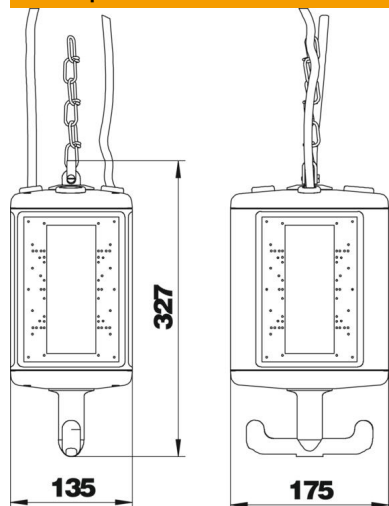

Ширина	135 мм
Высота	327 мм

Технические характеристики

Количество розеток SCHUKO	0
Розетка CEE 16 A	без
Розетка CEE 32 A	без
Подача питания/возможность подключения	Прочее
Защитный выключатель FI	без
Инструкция	навесной
Исполнение для военных целей	нет
Вид защиты	IP44
Прочие установки и/или пустые места	8
Глубина	175 мм