

# Технический паспорт

Накладка VHF, для 2 навесных розеток, тип ASD

Артикульный номер: 6109879



Накладка для блока питания с отверстием  $\varnothing$  45 мм для монтажа розетки (тип ASD-...) с крепежным пазом 38 мм, в комплекте с 8 крепежными болтами.

CE

PVC Поливинилхлорид

## Исходные данные

Артикульный номер	6109879
Тип	VHF-P8
Обозначение 1	Крышка
Обозначение 2	для 2 розеток 38x38
Производитель	OBO
Размер	160x105x3mm
Цвет	рапсовый жёлтый; RAL 1021
Материал	Поливинилхлорид
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	5,9 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	0,2315 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт.


# Технический паспорт

Накладка VHF, для 2 навесных розеток, тип ASD

Артикульный номер: 6109879



## Размеры

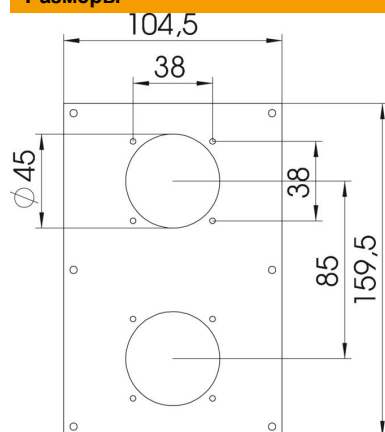

Ширина	104,5 мм
Высота	159,5 мм

## Технические характеристики

Количество единиц	2
Конструкция отверстия	круглой формы
Вид крепления	навинчиваемый
Глухая крышка	нет
Не содержит галогенов	нет
Монтажная техника	Прочее
Вид защиты	IP44