


Технический паспорт

Разделительная перегородка VHF, для блоков без соединения для пневматического рукава
Артикульный номер: 6109860

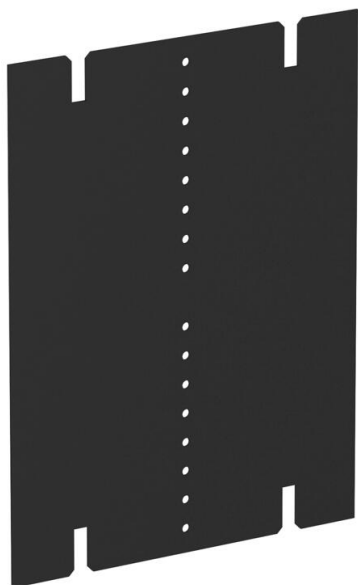

Разделительная перегородка для полной изоляции 3 различных электрических цепей и типов тока.



PVC Поливинилхлорид

Исходные данные


| | |
|--|-------------------------------------|
| Артикульный номер | 6109860 |
| Тип | VHF-TW |
| Обозначение 1 | Перегородка |
| Обозначение 2 | без воздуха |
| Производитель | OVO |
| Цвет | черный графит; RAL 9011 |
| Материал | Поливинилхлорид |
| Минимальная единица продажи | 1 |
| Единица расхода | Шт. |
| Масса | 3,52 кг |
| Единица веса | кг/100 шт. |
| Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот | 0,0966 кг CO ₂ e / 1 Шт. |

Технический паспорт

Разделительная перегородка VHF, для блоков без соединения для пневматического рукава
Артикульный номер: 6109860



Размеры

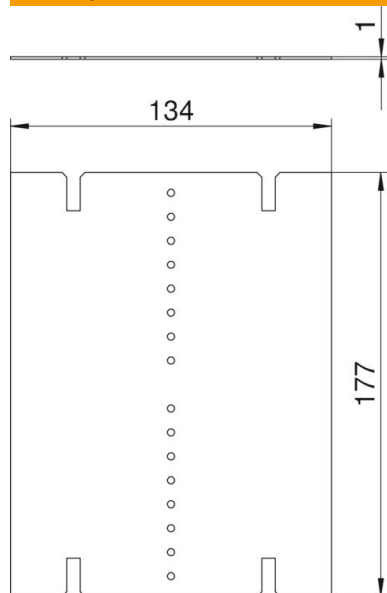

| | |
|--------|--------|
| Длина | 134 мм |
| Ширина | 1 мм |
| Высота | 177 мм |

Технические характеристики

| | |
|-----------------------|-----|
| Не содержит галогенов | нет |
|-----------------------|-----|