


Технический паспорт

Соединительный кабель, 3-жильный, без содержания галогенов, с поперечным сечением 2,5 мм², длиной 3 м, черный



Соединительный кабель 3 x 2,5 мм² в исполнении гнездо — штекер, тип WINSTA® MIDI.

Провод из ПВХ: H05Z1Z1-F 3 x 2,5 мм²
Подходит для подключения универсальных монтажных коробок Connect UTC к энергораспределителю.

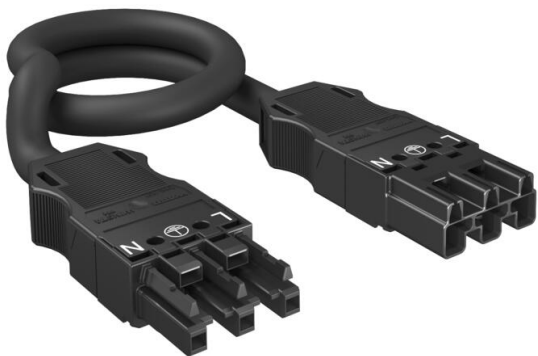

РА Полиамид

Исходные данные		
Артикульный номер	6108734	
Тип	VL-WIN 3P2.5H3SW	
Обозначение 1	Замок для кодировки разъемов	
Обозначение 2	3x2,5мм ² , WINSTA	
Производитель	OBO	
Размер	3000x27x15	
Цвет	черный	
Материал	Полиамид	
Минимальная единица продажи	1	
Единица расхода	Шт.	
Масса	46,2 кг	
Единица веса	кг/100 шт.	
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	1,8232 кг CO ₂ e / 1 Шт.	

Размеры	
	3000

Технический паспорт

Соединительный кабель, 3-жильный, без содержания галогенов, с поперечным сечением 2,5 мм², длиной 3 м, черный



Технические характеристики

Количество контактов	3
Вид оконцованного кабеля	Соединительный кабель
Тип блокировки	отдельный
Исполнение сторона 1	гнездо
Исполнение сторона 2	штекер
Номинальное импульсное напряжение	4
Пожарная нагрузка	2,04
Цвет кодировки/штекер	черный
Не содержит галогенов	да
Тип кабеля	H05Z1Z1-F
Длина провода	3000 мм
Цвет оболочки кабеля	черный
Номинальное напряжение	250 V
Номинальный ток	20 A
Маркировка	L, N, PE
Поперечное сечение	2,5 мм ²
Вид защиты	IP20
Степень загрязнения	3