

Технический паспорт

Соединитель U-образной стойки A4

Артикульный номер: 6018520



Соединитель для крепления стоек US 3.
В комплекте с соответствующим крепежным материалом.



A4 Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571

2B без обработки, дообработанный

Исходные данные

Артикульный номер	6018520
Тип	VUS 3 A4
Обозначение 1	Соединитель U-стойки
Обозначение 2	вкл болты с полукр плоск голов
Производитель	OBO
Размер	190x45
Цвет	цвета нержавеющей стали
Материал	Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	48,2 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	2,8545 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Соединитель U-образной стойки А4



Артикульный номер: 6018520

Размеры

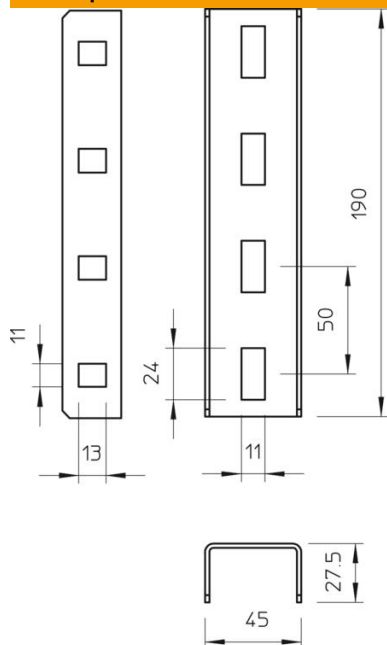

Размер	27,5 x 45 x190
Длина	190 мм
Ширина	45 мм
Высота	27,5 мм

Технические характеристики

Расстояние между центрами отверстий	50 мм
Подходит для форм профиля	U-образный профиль
С аксессуарами для установки винтов	да