

Технический паспорт

Настенный держатель, горизонтальный

Артикульный номер: 6016411



Настенный держатель для горизонтального крепления С-образного проволочного лотка. Безвинтовое крепление проволочного лотка на настенном держателе



CE

VA Нержавеющая сталь

2B без обработки, дообработанный

Исходные данные

Артикульный номер	6016411
Тип	WBH CGR50 A2
Обозначение 1	Настенное крепление горизонт.
Обозначение 2	для С-образ. провол. лотков
Производитель	OBO
Размер	H65mm
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	25
Единица расхода	Шт.
Масса	8,6 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Настенный держатель, горизонтальный

Артикульный номер: 6016411



Размеры

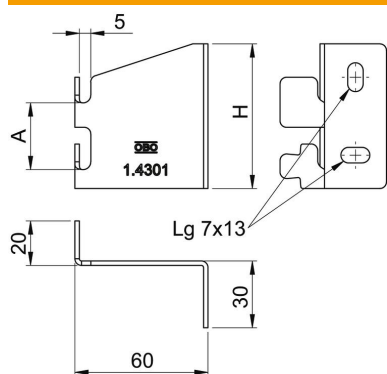

Размер А (мм)	30 мм
Размер Н	65 мм