


Технический паспорт

Настенное и напольное крепление A4

Артикульный номер: 6017164



Монтажный элемент для крепления проволочных лотков на стене и полу.
Может быть привинчен или соединен заклепками.

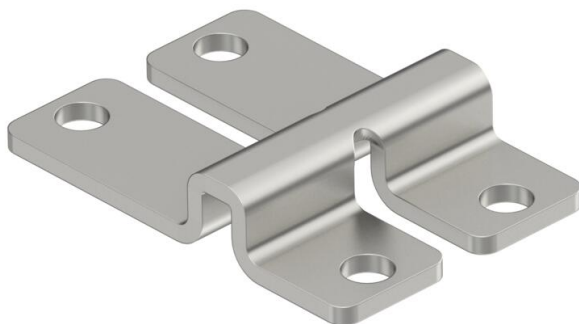

A4	Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571
2B	без обработки, дообработанный

Исходные данные

Артикульный номер	6017164
Тип	WB GR A4
Обозначение 1	Настенное/напольное крепление
Обозначение 2	для пров.лотка(заклепки/болты)
Производитель	OBO
Размер	47x32x9
Цвет	цвета нержавеющей стали
Материал	Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	20
Единица расхода	Шт.
Масса	2,423 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,2005 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Настенное и напольное крепление A4

Артикульный номер: 6017164



Размеры

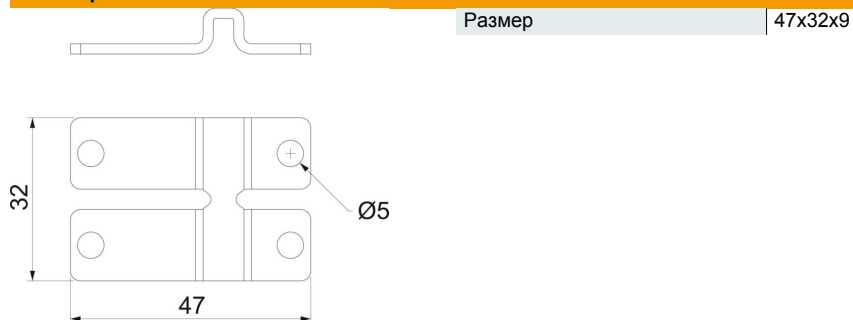

Технические характеристики

Исполнение	для проволоки толщиной 3,9 мм
Повышение живучести конструкции	нет
Подходит для проволочного лотка	да
Подходит для кабельных лестничных лотков	нет
Подходит для кабельного лотка	нет
Диаметр отверстия	5 мм
С аксессуарами для установки винтов	нет
Нержавеющая сталь, протравленная	нет