


Технический паспорт

Короб, тип WDK 40040

Артикульный номер: 6025447



Кабельный короб с перфорацией дна.

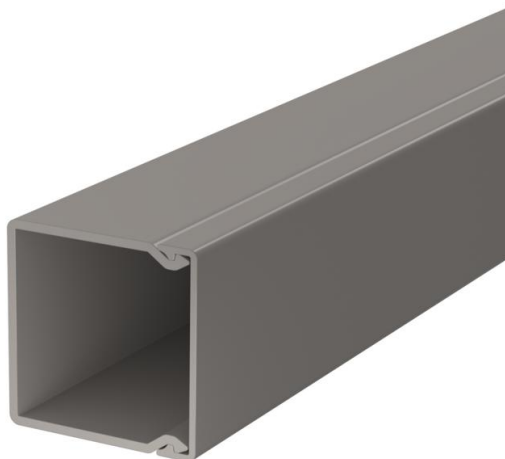

PVC Поливинилхлорид

Исходные данные

Артикульный номер	6025447
Обозначение 1	Настенный и потолочный канал
Обозначение 2	с перфорацией дна
Производитель	OBO
Размер	40x40x2000
Цвет	серый камень; RAL 7030
Материал	Поливинилхлорид
Минимальная единица продажи	36
Единица расхода	Метр
Масса	42,1 кг
Единица веса	кг/100 м
Углеродный след CO (GWP) от колыбели до ворот	0,6803 кг COe / 1 Метр

Технический паспорт


Короб, тип WDK 40040

Артикульный номер: 6025447



Размеры

Длина	2 000 мм
Ширина	40 мм
Высота	40 мм

 

Технические характеристики

Количество прочных перегородок	0
Количество проводов NYM 3 x 1,5 мм² Ø 10,5 мм (без вилки)	7
Количество проводов NYM 3 x 2,5 мм² Ø 11,5 мм (без вилки)	6
Количество проводов NYM 5 x 1,5 мм² Ø 12,0 мм (без вилки)	5
Количество вставных перегородок	0
Конструкция крышки кабельных коробов	Незафиксированный
Вид крепления	Перфорация основания
Повышение живучести конструкции	нет
Не содержит галогенов	нет
Кабельный зажим	нет
Соединитель канала	нет
Поставка в рулонах	нет
Полезное поперечное сечение	1314 мм²
Вид защиты	IP30
Защитная плёнка	нет
Коэффициент прочности	IK04
Диапазон рабочих температур макс.	60 C
Диапазон рабочих температур мин.	-5 C