

# Технический паспорт

Короб, тип WDK 60110

Артикульный номер: 6022018



Кабельный короб с перфорацией дна.  
В комплект поставки входит 4 фиксатора крышки.  
Фиксатор крышки может передвигаться по всей длине короба



PVC Поливинилхлорид

## Исходные данные

|                                                            |                                     |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Артикульный номер                                          | 6022018                             |
| Тип                                                        | WDK60110SW                          |
| Обозначение 1                                              | Настенный и потолочный канал        |
| Обозначение 2                                              | с перфорацией дна                   |
| Производитель                                              | OBO                                 |
| Размер                                                     | 2000x110x60                         |
| Цвет                                                       | черный; RAL 9005                    |
| Материал                                                   | Поливинилхлорид                     |
| Минимальная единица продажи                                | 16                                  |
| Единица расхода                                            | Метр                                |
| Масса                                                      | 130 кг                              |
| Единица веса                                               | кг/100 м                            |
| Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот | 2,374 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Метр |


# Технический паспорт

Короб, тип WDK 60110

Артикульный номер: 6022018



## Размеры

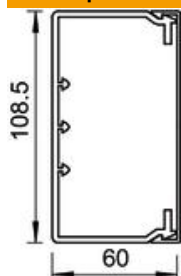

|        |          |
|--------|----------|
| Длина  | 2 000 мм |
| Ширина | 108,5 мм |
| Высота | 60,3 мм  |

## Технические характеристики

|                                                                       |                      |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Количество прочных перегородок                                        | 0                    |
| Количество проводов NYM 3 x 1,5 мм <sup>2</sup> Ø 10,5 мм (без вилки) | 29                   |
| Количество проводов NYM 3 x 2,5 мм <sup>2</sup> Ø 11,5 мм (без вилки) | 24                   |
| Количество проводов NYM 5 x 1,5 мм <sup>2</sup> Ø 12,0 мм (без вилки) | 22                   |
| Количество вставных перегородок                                       | 1                    |
| Конструкция крышки кабельных коробов                                  | Незафиксированный    |
| Вид крепления                                                         | Перфорация основания |
| Повышение живучести конструкции                                       | нет                  |
| Не содержит галогенов                                                 | нет                  |
| Кабельный зажим                                                       | да                   |
| Соединитель канала                                                    | нет                  |
| Поставка в рулонах                                                    | нет                  |
| Полезное поперечное сечение                                           | 5076 мм <sup>2</sup> |
| Защитная плёнка                                                       | нет                  |
| Диапазон рабочих температур макс.                                     | 60 C                 |
| Диапазон рабочих температур мин.                                      | -5 C                 |