


Технический паспорт

Крышка внешнего угла

Артикульный номер: 6175624



Крышка внешнего угла для изменения направления коробов WDKH, не содержит галогенов.
Аксессуары для коробов выполнены в виде накладных деталей (крышек).

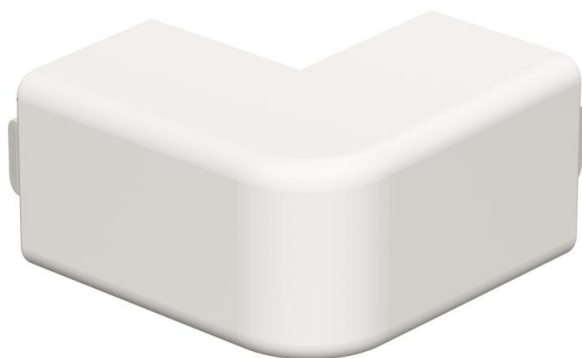

PC/ABS

Поликарбонат/акрилнитрил-бутадиен-стирол

Исходные данные

Артикульный номер	6175624
Тип	WDKH-A20020RW
Обозначение 1	Крышка внешнего угла
Обозначение 2	без содержания галогенов
Производитель	OBO
Размер	20x20mm
Цвет	белоснежный; RAL 9010
Материал	Поликарбонат/акрилнитрил-бутадиен-стирол
Минимальная единица продажи	4
Единица расхода	Шт.
Масса	0,578 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,0499 кг CO ₂ e / 1 Шт.

Технический паспорт

Крышка внешнего угла

Артикульный номер: 6175624



Размеры



Длина	39 мм
Ширина	20 мм
Высота	17,5 мм
Размер a	38,5 мм

Технические характеристики

Исполнение	Фасонная деталь кожуха
Вид крепления	с фиксатором
Повышение живучести конструкции	нет
Не содержит галогенов	да
Глубина канала	20 мм
Вид защиты	IP30
Защитная плёнка	нет
Коэффициент прочности самогасящийся	да
Диапазон рабочих температур макс.	90 C
Диапазон рабочих температур мин.	-5 C
Угловой диапазон макс.	90 мм
Угловой диапазон мин.	90 мм