


Технический паспорт

Крышка внешнего угла

Артикульный номер: 6176004



Крышка внешнего угла для изменения направления коробов WDKH, без содержания галогенов.
Аксессуары для коробов выполнены в виде накладных деталей (крышек).

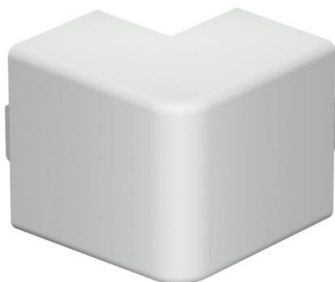

PC/
ABS

Поликарбонат/акрилнитрил-бутадиен-стирол

Исходные данные

Артикульный номер	6176004
Тип	WDKH-A30045LGR
Обозначение 1	Крышка внешнего угла
Обозначение 2	без содержания галогенов
Производитель	OBO
Размер	30x45mm
Цвет	светло-серый; RAL 7035
Материал	Поликарбонат/акрилнитрил-бутадиен-стирол
Минимальная единица продажи	4
Единица расхода	Шт.
Масса	2 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,1299 кг CO ₂ e / 1 Шт.

Технический паспорт

Крышка внешнего угла

Артикульный номер: 6176004



Размеры



Длина	57 мм
Ширина	45 мм
Высота	30 мм
Размер a	57 мм
Размер b	57 мм

Технические характеристики

Исполнение	Фасонная деталь кожуха
Вид крепления	с фиксатором
Повышение живучести конструкции	нет
Не содержит галогенов	да
Глубина канала	30 мм
Вид защиты	IP30
Защитная плёнка	нет
Коэффициент прочности самогасящийся	да
Диапазон рабочих температур макс.	90 C
Диапазон рабочих температур мин.	-5 C
Угловой диапазон макс.	90 мм
Угловой диапазон мин.	90 мм