

# Технический паспорт

## Крышка внешнего угла

Артикульный номер: 6175634



Крышка внешнего угла для изменения направления коробов WDKH, не содержит галогенов.  
Аксессуары для коробов выполнены в виде накладных деталей (крышек).



Поликарбонат/акрилонитрил-бутадиен-стирол

| Исходные данные             |                                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------|
| Артикульный номер           | 6175634                                   |
| Тип                         | WDKH-A60090RW                             |
| Обозначение 1               | Крышка внешнего угла                      |
| Обозначение 2               | без содержания галогенов                  |
| Производитель               | OBO                                       |
| Размер                      | 60x90mm                                   |
| Цвет                        | белоснежный; RAL 9010                     |
| Материал                    | Поликарбонат/акрилонитрил-бутадиен-стирол |
| Минимальная единица продажи | 2                                         |
| Единица расхода             | Шт.                                       |
| Масса                       | 10,373 кг                                 |
| Единица веса                | кг/100 шт.                                |


# Технический паспорт

## Крышка внешнего угла

Артикульный номер: 6175634



### Размеры

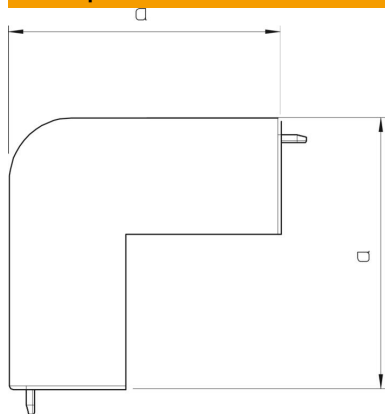

|          |        |
|----------|--------|
| Длина    | 100 мм |
| Ширина   | 90 мм  |
| Высота   | 60 мм  |
| Размер a | 69 мм  |

### Технические характеристики

|                                     |                        |
|-------------------------------------|------------------------|
| Исполнение                          | Фасонная деталь кожуха |
| Вид крепления                       | с фиксатором           |
| Повышение живучести конструкции     | нет                    |
| Не содержит галогенов               | да                     |
| Глубина канала                      | 60 мм                  |
| Вид защиты                          | IP30                   |
| Защитная плёнка                     | нет                    |
| Коэффициент прочности самогасящийся | да                     |
| Диапазон рабочих температур макс.   | 90 C                   |
| Диапазон рабочих температур мин.    | -5 C                   |
| Угловой диапазон макс.              | 90 мм                  |
| Угловой диапазон мин.               | 90 мм                  |