

Технический паспорт

Заглушка

Артикульный номер: 6175570



Заглушка для коробов WDKH, без содержания галогенов.



Поликарбонат/акрилнитрил-бутадиен-стирол

Исходные данные

| | |
|--|--|
| Артикульный номер | 6175570 |
| Тип | WDKH-E60150RW |
| Обозначение 1 | Наконечник |
| Обозначение 2 | без содержания галогенов |
| Производитель | OBO |
| Размер | 60x150mm |
| Цвет | белоснежный; RAL 9010 |
| Материал | Поликарбонат/акрилнитрил-бутадиен-стирол |
| Минимальная единица продажи | 10 |
| Единица расхода | Шт. |
| Масса | 3,613 кг |
| Единица веса | кг/100 шт. |
| Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот | 0,2669 кг CO ₂ e / 1 Шт. |


Технический паспорт

Заглушка

Артикульный номер: 6175570



Размеры

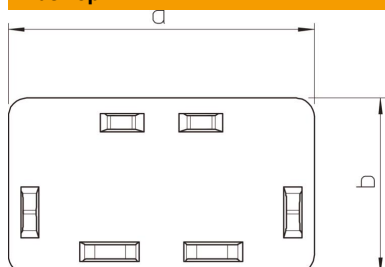

| | |
|----------|---------|
| Длина | 27,5 мм |
| Ширина | 150 мм |
| Высота | 60 мм |
| Размер a | 150 мм |
| Размер b | 60 мм |

Технические характеристики

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| Исполнение | Слева/справа |
| Вид крепления | с фиксатором |
| Повышение живучести конструкции | нет |
| Вид защиты | IP30 |
| Защитная плёнка | да |
| Коэффициент прочности | IK07 |
| Диапазон рабочих температур макс. | 90 C |
| Диапазон рабочих температур мин. | -5 C |