


Технический паспорт

Крышка внутреннего угла

Артикульный номер: 6175578



Крышка внутреннего угла для изменения направления короба WDKH, не содержит галогенов.
Аксессуары для коробов выполнены в виде накладных деталей (крышек).

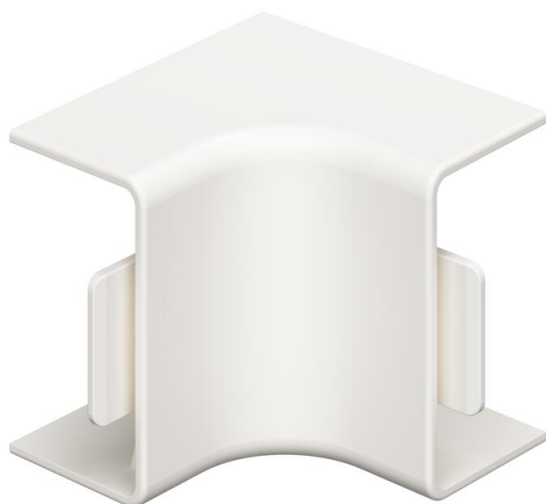

Поликарбонат/акрилнитрил-бутадиен-стирол

Исходные данные

Артикульный номер	6175578
Тип	WDKH-I15030RW
Обозначение 1	Крышка внутреннего угла
Обозначение 2	без содержания галогенов
Производитель	OBO
Размер	15x30mm
Цвет	белоснежный; RAL 9010
Материал	Поликарбонат/акрилнитрил-бутадиен-стирол
Минимальная единица продажи	4
Единица расхода	Шт.
Масса	0,677 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,0601 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Крышка внутреннего угла

Артикульный номер: 6175578



Размеры

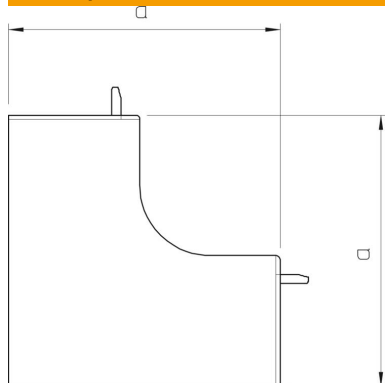

Длина	38,5 мм
Ширина	30 мм
Высота	17,5 мм
Размер a	38,5 мм

Технические характеристики

Исполнение	Фасонная деталь кожуха
Вид крепления	с фиксатором
Повышение живучести конструкции	нет
Не содержит галогенов	да
Вид защиты	IP30
Защитная плёнка	нет
Коэффициент прочности	IK07
Диапазон рабочих температур макс.	90 C
Диапазон рабочих температур мин.	-5 C
Угловой диапазон макс.	90 мм
Угловой диапазон мин.	90 мм