


Технический паспорт

Крышка внутреннего угла

Артикульный номер: 6175968

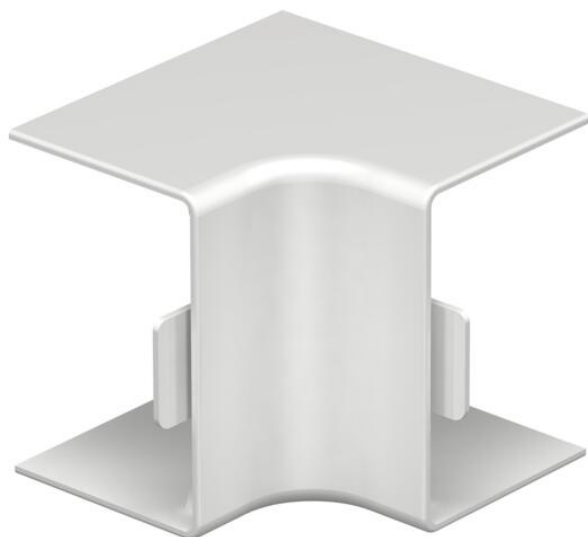

Крышка внутреннего угла для изменения направления короба WDKH, не содержит галогенов.
Аксессуары для коробов выполнены в виде накладных деталей (крышек).



Поликарбонат/акрилнитрил-бутадиен-стирол

Исходные данные

Артикульный номер	6175968
Тип	WDKH-I30045LGR
Обозначение 1	Крышка внутреннего угла
Обозначение 2	без содержания галогенов
Производитель	OBO
Размер	30x45mm
Цвет	светло-серый; RAL 7035
Материал	Поликарбонат/акрилнитрил-бутадиен-стирол
Минимальная единица продажи	4
Единица расхода	Шт.
Масса	1,144 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,1006 кг CO ₂ e / 1 Шт.

Технический паспорт

Крышка внутреннего угла

Артикульный номер: 6175968



Размеры



Длина	52 мм
Ширина	45 мм
Высота	30 мм
Размер а	60 мм

Технические характеристики

Исполнение	Фасонная деталь кожуха
Вид крепления	с фиксатором
Повышение живучести конструкции	нет
Не содержит галогенов	да
Вид защиты	IP30
Защитная плёнка	нет
Коэффициент прочности	IK07
Диапазон рабочих температур макс.	90 C
Диапазон рабочих температур мин.	-5 C
Угловой диапазон макс.	90 мм
Угловой диапазон мин.	90 мм