


# Технический паспорт

## Крышка внутреннего угла

Артикульный номер: 6175594



Крышка внутреннего угла для изменения направления короба WDKH, не содержит галогенов.  
Аксессуары для коробов выполнены в виде накладных деталей (крышек).

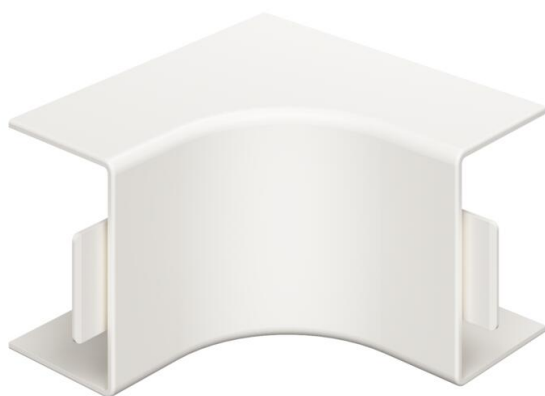

Поликарбонат/акрилнитрил-бутадиен-стирол

### Исходные данные

Артикульный номер	6175594
Тип	WDKH-I40060RW
Обозначение 1	Крышка внутреннего угла
Обозначение 2	без содержания галогенов
Производитель	OBO
Размер	40x60mm
Цвет	белоснежный; RAL 9010
Материал	Поликарбонат/акрилнитрил-бутадиен-стирол
Минимальная единица продажи	2
Единица расхода	Шт.
Масса	6,427 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	0,5456 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт.


# Технический паспорт

## Крышка внутреннего угла

Артикульный номер: 6175594



### Размеры

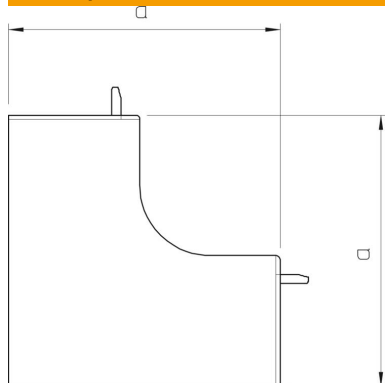

Длина	110 мм
Ширина	65 мм
Высота	40 мм
Размер a	85 мм

### Технические характеристики

Исполнение	Фасонная деталь кожуха
Вид крепления	с фиксатором
Повышение живучести конструкции	нет
Не содержит галогенов	да
Вид защиты	IP30
Защитная плёнка	нет
Коэффициент прочности	IK07
Диапазон рабочих температур макс.	90 C
Диапазон рабочих температур мин.	-5 C
Угловой диапазон макс.	90 мм
Угловой диапазон мин.	90 мм