


Технический паспорт

Крышка внутреннего угла

Артикульный номер: 6175598



Крышка внутреннего угла для изменения направления короба WDKH, не содержит галогенов.
Аксессуары для коробов выполнены в виде накладных деталей (крышек).

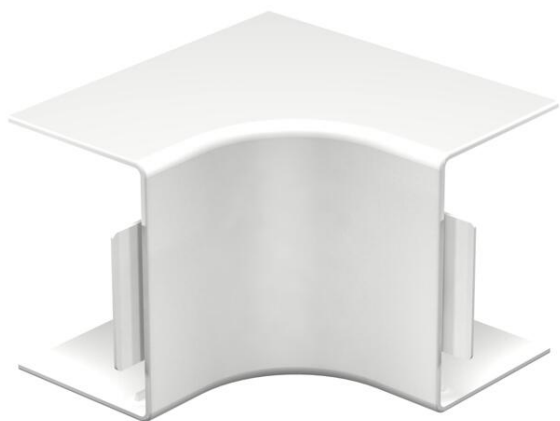

PC/
ABS

Поликарбонат/акрилнитрил-бутадиен-стирол

Исходные данные

Артикульный номер	6175598
Тип	WDKH-I60090RW
Обозначение 1	Крышка внутреннего угла
Обозначение 2	без содержания галогенов
Производитель	OBO
Размер	60x90mm
Цвет	белоснежный; RAL 9010
Материал	Поликарбонат/акрилнитрил-бутадиен-стирол
Минимальная единица продажи	2
Единица расхода	Шт.
Масса	11,123 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,668 кг CO ₂ e / 1 Шт.

Технический паспорт

Крышка внутреннего угла

Артикульный номер: 6175598



Размеры



Длина	130 мм
Ширина	90 мм
Высота	60 мм
Размер a	130 мм

Технические характеристики

Исполнение	Фасонная деталь кожуха
Вид крепления	с фиксатором
Повышение живучести конструкции	нет
Не содержит галогенов	да
Вид защиты	IP30
Защитная плёнка	нет
Коэффициент прочности	IK07
Диапазон рабочих температур макс.	90 C
Диапазон рабочих температур мин.	-5 C
Угловой диапазон макс.	90 мм
Угловой диапазон мин.	90 мм