

# Технический паспорт

Крышка Т-образной секции, для короба типа WDKH  
15030

Артикульный номер: 6175690



Крышки Т-образных и крестообразных секций для изменения направления короба WDKH, без содержания галогенов.  
Аксессуары для коробов выполнены в виде накладных деталей (крышек).



PC/  
ABS

Поликарбонат/акрилнитрил-бутадиен-стирол

## Исходные данные

Артикульный номер	6175690
Тип	WDKH-T15030RW
Обозначение 1	Колпачок тройника
Обозначение 2	без содержания галогенов
Производитель	OBO
Размер	15x30mm
Цвет	белоснежный; RAL 9010
Материал	Поликарбонат/акрилнитрил-бутадиен-стирол
Минимальная единица продажи	4
Единица расхода	Шт.
Масса	0,954 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	0,0713 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт.


# Технический паспорт

Крышка T-образной секции, для короба типа WDKH  
15030

Артикульный номер: 6175690



## Размеры

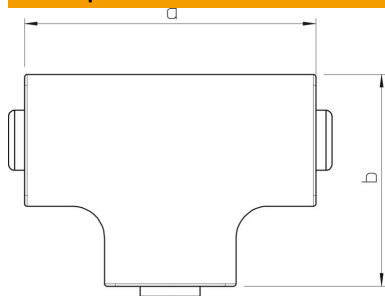

Длина	73 мм
Ширина	30 мм
Высота	18,5 мм
Размер a	73 мм
Размер b	53 мм

## Технические характеристики

Исполнение	Фасонная деталь кожуха
Вид крепления	с фиксатором
Повышение живучести конструкции	нет
Не содержит галогенов	да
Глубина канала	15 мм
Вид защиты	IP30
Защитная плёнка	нет
Коэффициент прочности	IK07
Диапазон рабочих температур макс.	90 C
Диапазон рабочих температур мин.	-5 C