

Технический паспорт

Разделительная перегородка без содержания галогенов
(глубина короба 60 мм)

Артикульный номер: 6175504



Перегородка для разделения коробов WDKH глубиной 60 мм для прокладки кабелей и проводов при наличии разных уровней напряжения. Разделительная перегородка крепится на дно короба.



Поликарбонат/акрилонитрил-бутадиен-стирол

Исходные данные

Артикульный номер	6175504
Тип	WDKH-TW60LGR
Обозначение 1	Перегородка
Обозначение 2	без содержания галогенов
Производитель	OBO
Размер	15x50x2000
Цвет	светло-серый; RAL 7035
Материал	Поликарбонат/акрилонитрил-бутадиен-стирол
Минимальная единица продажи	2
Единица расхода	Метр
Масса	20,65 кг
Единица веса	кг/100 м


Технический паспорт

Разделительная перегородка без содержания галогенов
(глубина короба 60 мм)

Артикульный номер: 6175504



Размеры

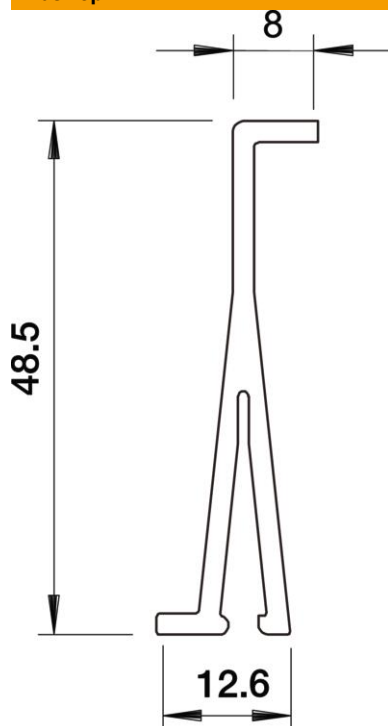

Длина	2 000 мм
Ширина	12,6 мм
Высота	48,5 мм
Размер a	2 000 мм

Технические характеристики

Исполнение	Отдельный
Вид крепления	с фиксатором
Не содержит галогенов	да
Вид защиты	IP30
Коэффициент прочности	IK07
самогасящийся	да
Диапазон рабочих температур макс.	90 C
Диапазон рабочих температур мин.	-5 C