

Технический паспорт

Мини-канал с клейкой пленкой и крышкой MD7

Артикульный номер: 6150276



Мини-канал с клейкой пленкой и крышкой.
После снятия пленки на основании короба, он приклеивается к стене.



PVC Поливинилхлорид

Исходные данные		
Артикульный номер	6150276	
Тип	WDKMD7RW	
Обозначение 1	Миниканал с клейкой пленкой	
Обозначение 2	и верхняя часть шарнира	
Производитель	OBO	
Размер	7x12,5x2000	
Цвет	белоснежный; RAL 9010	
Материал	Поливинилхлорид	
Минимальная единица продажи	2	
Единица расхода	Метр	
Масса	5 кг	
Единица веса	кг/100 м	
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот	0,0929 кг COe / 1 Метр	


Технический паспорт

Мини-канал с клейкой пленкой и крышкой MD7

Артикульный номер: 6150276



Размеры

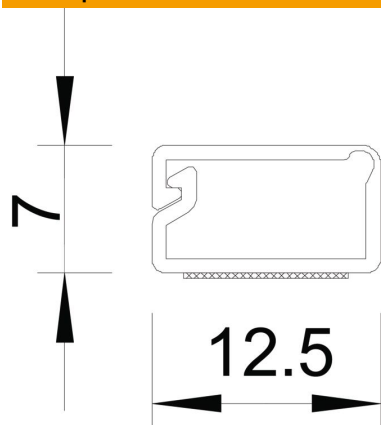

Длина	2 000 мм
Ширина	12,5 мм
Высота	7 мм

Технические характеристики

Количество прочных перегородок	0
Количество вставных перегородок	0
Конструкция крышки кабельных коробов	С отгибающейся крышкой
Вид крепления	Самоклеющийся
Перфорация основания	0
Повышение живучести конструкции	нет
Не содержит галогенов	нет
Кабельный зажим	нет
Соединитель канала	нет
Поставка в рулонах	нет
Полезное поперечное сечение	49 мм ²
Защитная пленка	нет