


Технический паспорт

Крышка внешнего угла

Артикульный номер: 6154425



Крышка внешнего угла для изменения направления коробов WDK.
Аксессуары для коробов выполнены в виде накладных деталей (крышек).

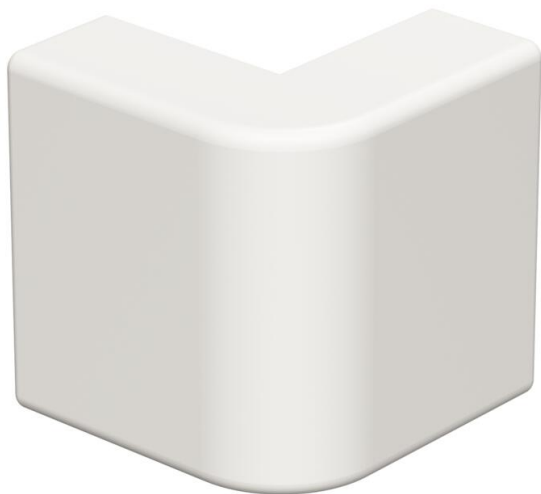

PVC Поливинилхлорид

Исходные данные

Артикульный номер	6154425
Тип	WDK HA10030RW
Обозначение 1	Крышка внешнего угла
Производитель	OBO
Размер	10x30mm
Цвет	белоснежный; RAL 9010
Материал	Поливинилхлорид
Минимальная единица продажи	4
Единица расхода	Шт.
Масса	0,45 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,019 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Крышка внешнего угла

Артикульный номер: 6154425



Размеры

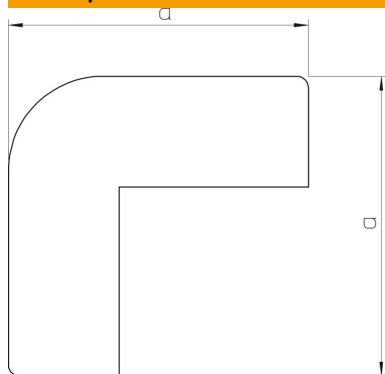

Длина	30 мм
Ширина	30 мм
Высота	10 мм
Размер a	30 мм
Размер H	30 мм

Технические характеристики

Исполнение	Фасонная деталь кожуха
Вид крепления	с фиксатором
Повышение живучести конструкции	нет
для размера короба	10 x 30
Не содержит галогенов	нет
Глубина канала	10 мм
Вид защиты	IP30
Защитная плёнка	нет
Коэффициент прочности самогасящийся	да
Диапазон рабочих температур макс.	60 C
Диапазон рабочих температур мин.	-5 C
Угловой диапазон макс.	90 мм
Угловой диапазон мин.	90 мм