


# Технический паспорт

## Крышка внешнего угла

Артикульный номер: 6158358



Крышка внешнего угла для изменения направления коробов WDK.  
Аксессуары для коробов выполнены в виде накладных деталей (крышек).

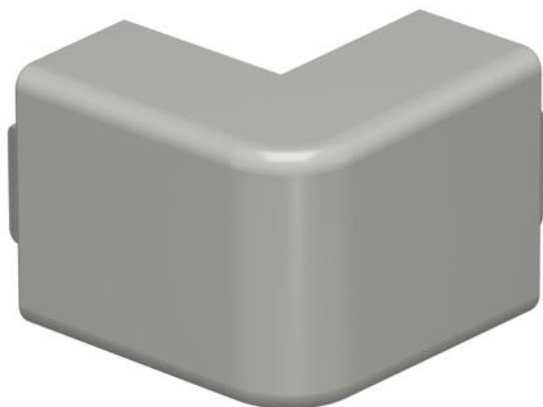

**PVC** Поливинилхлорид

### Исходные данные

Артикульный номер	6158358
Тип	WDK HA15030GR
Обозначение 1	Крышка внешнего угла
Производитель	OBO
Размер	15x30mm
Цвет	серый камень; RAL 7030
Материал	Поливинилхлорид
Минимальная единица продажи	4
Единица расхода	Шт.
Масса	1,114 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	0,0558 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт.

# Технический паспорт

## Крышка внешнего угла

Артикульный номер: 6158358



### Размеры



Длина	43,7 мм
Ширина	30 мм
Высота	17,5 мм
Размер a	38,5 мм
Размер Н	30 мм

### Технические характеристики

Исполнение	Фасонная деталь кожуха
Вид крепления	с фиксатором
Повышение живучести конструкции	нет
для размера короба	15 x 30
Не содержит галогенов	нет
Глубина канала	15 мм
Вид защиты	IP30
Защитная плёнка	нет
Коэффициент прочности самогасящийся	да
Диапазон рабочих температур макс.	60 C
Диапазон рабочих температур мин.	-5 C
Угловой диапазон макс.	90 мм
Угловой диапазон мин.	90 мм