


# Технический паспорт

Крышка внешнего угла, для короба типа WDK 15040

Артикульный номер: 6160638

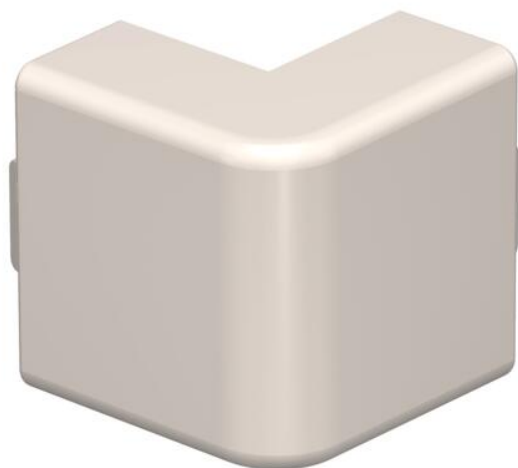

Крышка внешнего угла для изменения направления коробов WDK.  
Аксессуары для коробов выполнены в виде накладных деталей (крышек).



**PVC** Поливинилхлорид

## Исходные данные

Артикульный номер	6160638
Тип	WDK HA15040CW
Обозначение 1	Крышка внешнего угла
Производитель	OBO
Размер	15x40mm
Цвет	кремовый; RAL 9001
Материал	Поливинилхлорид
Минимальная единица продажи	4
Единица расхода	Шт.
Масса	1,4 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	0,0395 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт.

# Технический паспорт

Крышка внешнего угла, для короба типа WDK 15040

Артикульный номер: 6160638



## Размеры



Длина	42 мм
Ширина	40 мм
Высота	15 мм
Размер a	42 мм
Размер Н	40 мм

## Технические характеристики

Исполнение	Фасонная деталь кожуха
Вид крепления	с фиксатором
Повышение живучести конструкции	нет
для размера короба	15 x 40
Не содержит галогенов	нет
Глубина канала	15 мм
Вид защиты	IP30
Защитная плёнка	нет
Коэффициент прочности самогасящийся	да
Диапазон рабочих температур макс.	60 C
Диапазон рабочих температур мин.	-5 C
Угловой диапазон макс.	90 мм
Угловой диапазон мин.	90 мм