


# Технический паспорт

## Крышка внешнего угла

Артикульный номер: 6160603



Крышка внешнего угла для изменения направления коробов WDK.  
Фасонные детали изготовлены таким же образом как и детали крышки.

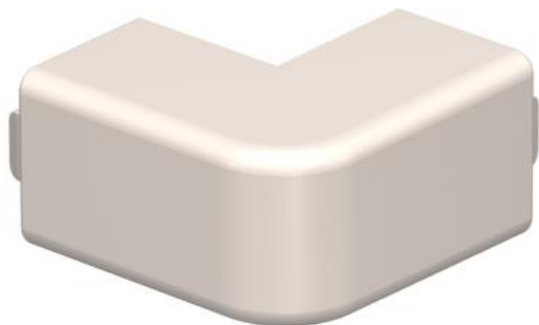

PVC Поливинилхлорид

### Исходные данные

Артикульный номер	6160603
Тип	WDK HA20020CW
Обозначение 1	Крышка внешнего угла
Производитель	OBO
Размер	20x20mm
Цвет	кремовый; RAL 9001
Материал	Поливинилхлорид
Минимальная единица продажи	4
Единица расхода	Шт.
Масса	0,678 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	0,0265 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт.

# Технический паспорт

## Крышка внешнего угла

Артикульный номер: 6160603



### Размеры



Длина	39 мм
Ширина	20 мм
Высота	17,5 мм
Размер a	38,5 мм
Размер Н	20 мм

### Технические характеристики

Исполнение	Фасонная деталь кожуха
Вид крепления	с фиксатором
Повышение живучести конструкции	нет
для размера короба	20 x 20
Не содержит галогенов	нет
Глубина канала	20 мм
Вид защиты	IP30
Защитная плёнка	нет
Коэффициент прочности самогасящийся	да
Диапазон рабочих температур макс.	60 C
Диапазон рабочих температур мин.	-5 C
Угловой диапазон макс.	90 мм
Угловой диапазон мин.	90 мм