


Технический паспорт

Крышка внешнего угла

Артикульный номер: 6182402



Крышка внешнего угла для изменения направления коробов WDK.
Фасонные детали изготовлены таким же образом как и детали крышки.

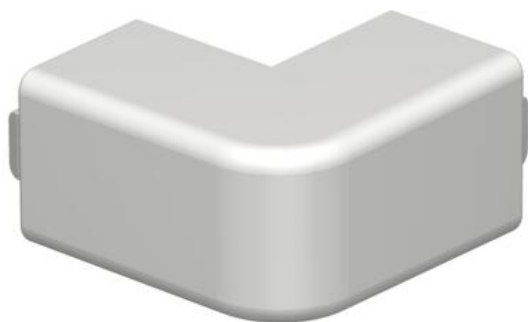

PVC Поливинилхлорид

Исходные данные

Артикульный номер	6182402
Тип	WDK HA20020LGR
Обозначение 1	Крышка внешнего угла
Производитель	OBO
Размер	20x20mm
Цвет	светло-серый; RAL 7035
Материал	Поливинилхлорид
Минимальная единица продажи	4
Единица расхода	Шт.
Масса	0,678 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,0265 кг CO ₂ e / 1 Шт.

Технический паспорт

Крышка внешнего угла

Артикульный номер: 6182402



Размеры



Длина	39 мм
Ширина	20 мм
Высота	17,5 мм
Размер a	38,5 мм
Размер H	20 мм

Технические характеристики

Исполнение	Фасонная деталь кожуха
Вид крепления	с фиксатором
Повышение живучести конструкции	нет
для размера короба	20 x 20
Не содержит галогенов	нет
Глубина канала	20 мм
Вид защиты	IP30
Защитная плёнка	нет
Коэффициент прочности самогасящийся	да
Диапазон рабочих температур макс.	60 C
Диапазон рабочих температур мин.	-5 C
Угловой диапазон макс.	90 мм
Угловой диапазон мин.	90 мм