


Технический паспорт

Крышка внешнего угла

Артикульный номер: 6153372



Крышка внешнего угла для изменения направления коробов WDK.
Аксессуары для коробов выполнены в виде накладных деталей (крышек).

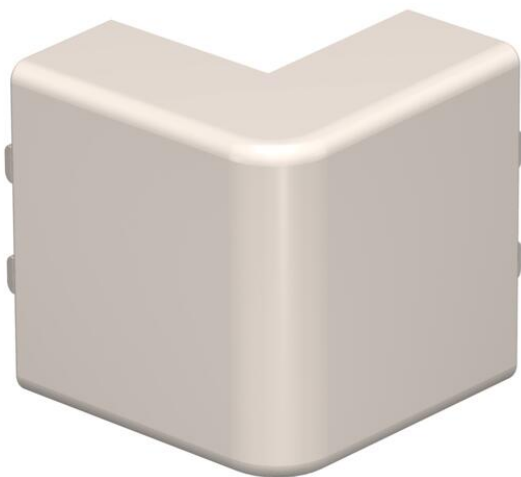

PVC Поливинилхлорид

Исходные данные

| | |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Артикульный номер | 6153372 |
| Тип | WDK HA20050CW |
| Обозначение 1 | Крышка внешнего угла |
| Производитель | OBO |
| Размер | 20x50mm |
| Цвет | кремовый; RAL 9001 |
| Материал | Поливинилхлорид |
| Минимальная единица продажи | 4 |
| Единица расхода | Шт. |
| Масса | 3 кг |
| Единица веса | кг/100 шт. |
| Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот | 0,0558 кг CO ₂ e / 1 Шт. |

Технический паспорт

Крышка внешнего угла

Артикульный номер: 6153372



Размеры



| | |
|----------|-------|
| Длина | 45 мм |
| Ширина | 50 мм |
| Высота | 20 мм |
| Размер a | 45 мм |
| Размер H | 50 мм |

Технические характеристики

| | |
|-------------------------------------|------------------------|
| Исполнение | Фасонная деталь кожуха |
| Вид крепления | с фиксатором |
| Повышение живучести конструкции | нет |
| для размера короба | 20 x 50 |
| Не содержит галогенов | нет |
| Глубина канала | 20 мм |
| Вид защиты | IP30 |
| Защитная плёнка | нет |
| Коэффициент прочности самогасящийся | да |
| Диапазон рабочих температур макс. | 60 C |
| Диапазон рабочих температур мин. | -5 C |
| Угловой диапазон макс. | 90 мм |
| Угловой диапазон мин. | 90 мм |