


Технический паспорт

Крышка внешнего угла

Артикульный номер: 6154468



Крышка внешнего угла для изменения направления коробов WDK.
Аксессуары для коробов выполнены в виде накладных деталей (крышек).

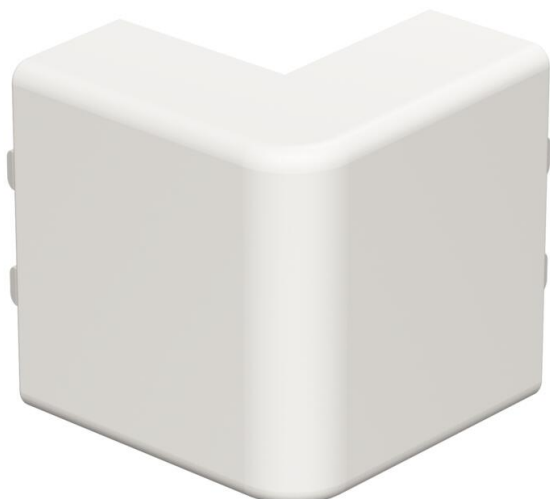

PVC Поливинилхлорид

Исходные данные

Артикульный номер	6154468
Тип	WDK HA20050RW
Обозначение 1	Крышка внешнего угла
Производитель	OBO
Размер	20x50mm
Цвет	белоснежный; RAL 9010
Материал	Поливинилхлорид
Минимальная единица продажи	4
Единица расхода	Шт.
Масса	1,765 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,068 кг CO ₂ e / 1 Шт.

Технический паспорт

Крышка внешнего угла

Артикульный номер: 6154468



Размеры



Длина	45 мм
Ширина	50 мм
Высота	20 мм
Размер a	45 мм
Размер b	50 мм
Размер c	50 мм
Размер d	50 мм

Технические характеристики

Исполнение	Фасонная деталь кожуха
Вид крепления	с фиксатором
Повышение живучести конструкции	нет
для размера короба	20 x 50
Не содержит галогенов	нет
Глубина канала	20 мм
Вид защиты	IP30
Защитная плёнка	нет
Коэффициент прочности самогасящийся	да
Диапазон рабочих температур макс.	60 C
Диапазон рабочих температур мин.	-5 C
Угловой диапазон макс.	90 мм
Угловой диапазон мин.	90 мм