


Технический паспорт

Крышка внешнего угла

Артикульный номер: 6182445

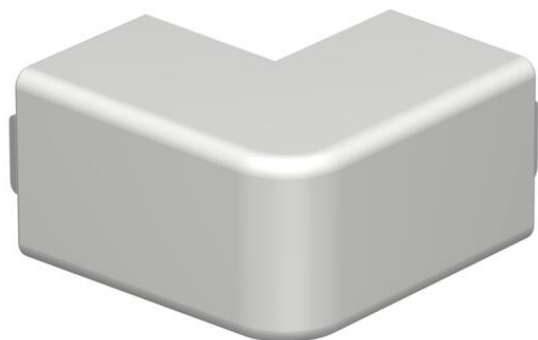

Крышка внешнего угла для изменения направления коробов WDK.
Аксессуары для коробов выполнены в виде накладных деталей (крышек).



PVC Поливинилхлорид

Исходные данные

Артикульный номер	6182445
Тип	WDK HA25025LGR
Обозначение 1	Крышка внешнего угла
Производитель	OBO
Размер	25x25mm
Цвет	светло-серый; RAL 7035
Материал	Поливинилхлорид
Минимальная единица продажи	4
Единица расхода	Шт.
Масса	1,424 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,0488 кг CO ₂ e / 1 Шт.

Технический паспорт

Крышка внешнего угла

Артикульный номер: 6182445



Размеры



Длина	52 мм
Ширина	25 мм
Высота	25 мм
Размер a	52 мм
Размер H	25 мм

Технические характеристики

Исполнение	Фасонная деталь кожуха
Вид крепления	с фиксатором
Повышение живучести конструкции	нет
для размера короба	25 x 25
Не содержит галогенов	нет
Глубина канала	25 мм
Вид защиты	IP30
Защитная плёнка	нет
Коэффициент прочности самогасящийся	да
Диапазон рабочих температур макс.	60 C
Диапазон рабочих температур мин.	-5 C
Угловой диапазон макс.	90 мм
Угловой диапазон мин.	90 мм