


Технический паспорт

Крышка внешнего угла

Артикульный номер: 6191774



Крышка внешнего угла для изменения направления коробов WDK.
Аксессуары для коробов выполнены в виде накладных деталей (крышек).

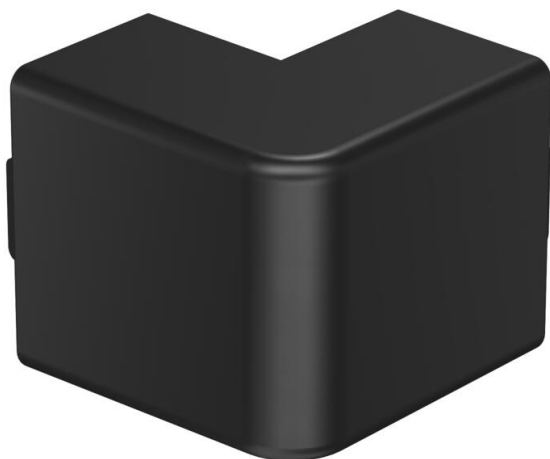

PVC Поливинилхлорид

Исходные данные

Артикульный номер	6191774
Тип	WDK HA25040SW
Обозначение 1	Крышка внешнего угла
Производитель	OBO
Размер	25x40
Цвет	черный; RAL 9005
Материал	Поливинилхлорид
Минимальная единица продажи	4
Единица расхода	Шт.
Масса	2,052 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,0905 кг CO ₂ e / 1 Шт.

Размеры

Длина	52 мм
Ширина	40 мм
Высота	25 мм
Размер a	52 мм
Размер H	40 мм

Технический паспорт

Крышка внешнего угла

Артикульный номер: 6191774



Технические характеристики

Исполнение	Фасонная деталь кожуха
Вид крепления	с фиксатором
Повышение живучести конструкции	нет
для размера короба	25 x 40
Не содержит галогенов	нет
Глубина канала	25 мм
Защитная плёнка	нет
самогасящийся	да
Диапазон рабочих температур макс.	60 C
Диапазон рабочих температур мин.	-5 C
Угловой диапазон макс.	90 мм
Угловой диапазон мин.	90 мм