


Технический паспорт

Крышка внешнего угла

Артикульный номер: 6158420

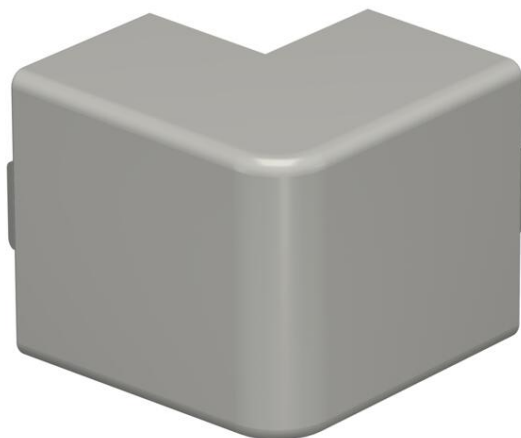

Крышка внешнего угла для изменения направления коробов WDK.
Аксессуары для коробов выполнены в виде накладных деталей (крышек).



PVC Поливинилхлорид

Исходные данные

Артикульный номер	6158420
Тип	WDK HA30045GR
Обозначение 1	Крышка внешнего угла
Производитель	OBO
Размер	30x45mm
Цвет	серый камень; RAL 7030
Материал	Поливинилхлорид
Минимальная единица продажи	4
Единица расхода	Шт.
Масса	2,319 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,074 кг CO ₂ e / 1 Шт.

Технический паспорт

Крышка внешнего угла

Артикульный номер: 6158420



Размеры



Длина	57 мм
Ширина	45 мм
Высота	30 мм
Размер a	57 мм
Размер b	45 мм
H	

Технические характеристики

Исполнение	Фасонная деталь кожуха
Вид крепления	с фиксатором
Повышение живучести конструкции	нет
для размера короба	30 x 45
Не содержит галогенов	нет
Глубина канала	30 мм
Вид защиты	IP30
Защитная плёнка	нет
Коэффициент прочности самогасящийся	да
Диапазон рабочих температур макс.	60 C
Диапазон рабочих температур мин.	-5 C
Угловой диапазон макс.	90 мм
Угловой диапазон мин.	90 мм