


Технический паспорт

Крышка внешнего угла

Артикульный номер: 6192246

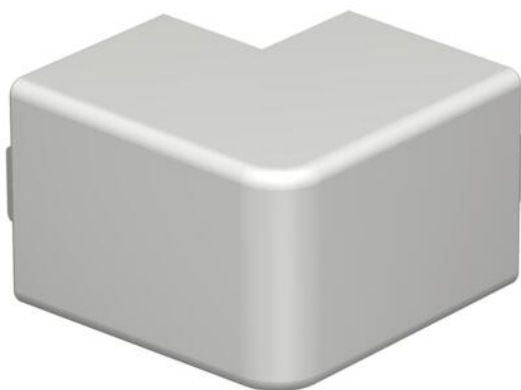

Крышка внешнего угла для изменения направления коробов WDK.
Аксессуары для коробов выполнены в виде накладных деталей (крышек).



PVC Поливинилхлорид

Исходные данные

Артикульный номер	6192246
Тип	WDK HA40040RW
Обозначение 1	Крышка внешнего угла
Производитель	OBO
Размер	40x40mm
Цвет	белоснежный; RAL 9010
Материал	Поливинилхлорид
Минимальная единица продажи	4
Единица расхода	Шт.
Масса	3,139 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,1097 кг CO ₂ e / 1 Шт.

Технический паспорт

Крышка внешнего угла

Артикульный номер: 6192246



Размеры



Длина	66 мм
Ширина	40 мм
Высота	40 мм
Размер a	66 мм
Размер b	40 мм
H	

Технические характеристики

Исполнение	Фасонная деталь кожуха
Вид крепления	с фиксатором
Повышение живучести конструкции	нет
для размера короба	40 x 40
Не содержит галогенов	нет
Глубина канала	40 мм
Вид защиты	IP30
Защитная плёнка	нет
Коэффициент прочности самогасящийся	да
Диапазон рабочих температур макс.	60 C
Диапазон рабочих температур мин.	-5 C
Угловой диапазон макс.	90 мм
Угловой диапазон мин.	90 мм