


Технический паспорт

Крышка внешнего угла для короба тип WDK 60110

Артикульный номер: 6192335



Крышка внешнего угла для изменения направления коробов WDK.
Аксессуары для коробов выполнены в виде накладных деталей (крышек).

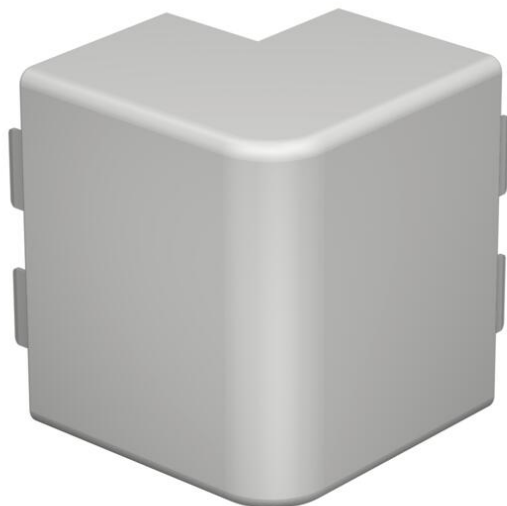

PVC Поливинилхлорид

Исходные данные

Артикульный номер	6192335
Тип	WDK HA60110RW
Обозначение 1	Крышка внешнего угла
Производитель	OBO
Размер	60x110mm
Цвет	белоснежный; RAL 9010
Материал	Поливинилхлорид
Минимальная единица продажи	2
Единица расхода	Шт.
Масса	13,226 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Крышка внешнего угла для короба тип WDK 60110

Артикульный номер: 6192335



Размеры

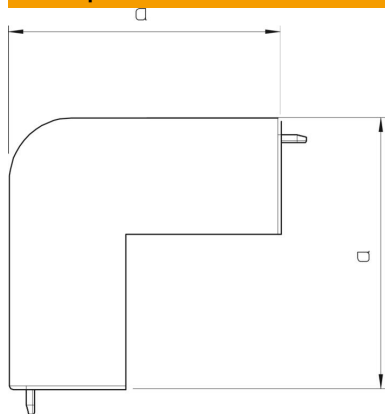

Длина	100 мм
Ширина	110 мм
Высота	60 мм
Размер a	100 мм
Размер H	110 мм

Технические характеристики

Исполнение	Фасонная деталь кожуха
Вид крепления	с фиксатором
Повышение живучести конструкции	нет
для размера короба	60 x 110
Не содержит галогенов	нет
Глубина канала	60 мм
Вид защиты	IP30
Защитная плёнка	нет
Коэффициент прочности	IK04
самогасящийся	да
Диапазон рабочих температур макс.	60 C
Диапазон рабочих температур мин.	-5 C
Угловой диапазон макс.	90 мм
Угловой диапазон мин.	90 мм