


Технический паспорт

Заглушка для кабельного короба тип WDK 40040

Артикульный номер: 6183727



Заглушка для короба WDK.
Заглушка устанавливается в короб и держится с помощью крепежных элементов.

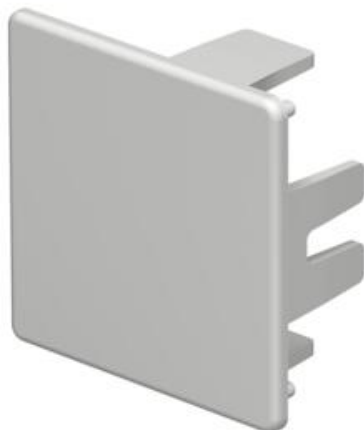

PVC Поливинилхлорид

Исходные данные

Артикульный номер	6183727
Тип	WDK HE40040LGR
Обозначение 1	Наконечник
Производитель	OBO
Размер	40x40mm
Цвет	светло-серый; RAL 7035
Материал	Поливинилхлорид
Минимальная единица продажи	10
Единица расхода	Шт.
Масса	0,602 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,0243 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Заглушка для кабельного короба тип WDK 40040

Артикульный номер: 6183727



Размеры

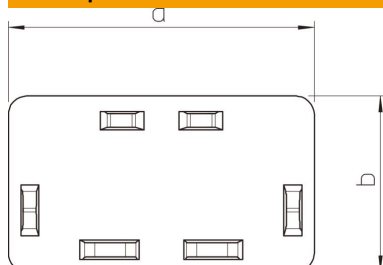

Длина	17 мм
Ширина	40 мм
Высота	40 мм
Размер a	40 мм
Размер b	40 мм
Размер Н	40 мм

Технические характеристики

Исполнение	Слева/справа
Вид крепления	с фиксатором
Повышение живучести конструкции	нет
Не содержит галогенов	нет
Вид защиты	IP30
Защитная плёнка	нет
Коэффициент прочности	IK04
Диапазон рабочих температур макс.	60 C
Диапазон рабочих температур мин.	-5 C