


Технический паспорт

Крышка внутреннего угла, для короба типа WDK 10020

Артикульный номер: 6153003

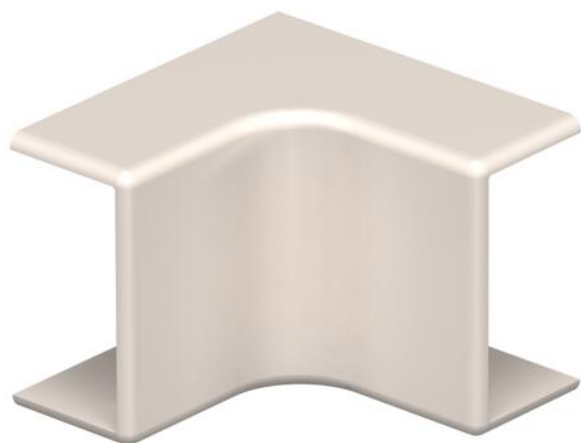

Крышка внутреннего угла для изменения направления короба WDK.
Аксессуары для коробов выполнены в виде накладных деталей (крышек).



PVC Поливинилхлорид

Исходные данные

Артикульный номер	6153003
Тип	WDK HI10020CW
Обозначение 1	Крышка внутреннего угла
Производитель	OBO
Размер	10x20mm
Цвет	кремовый; RAL 9001
Материал	Поливинилхлорид
Минимальная единица продажи	4
Единица расхода	Шт.
Масса	0,285 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,0151 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Крышка внутреннего угла, для короба типа WDK 10020

Артикульный номер: 6153003



Размеры

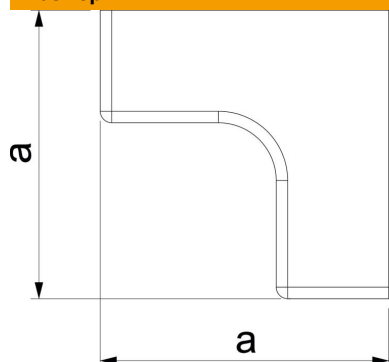

Длина	30 мм
Ширина	20 мм
Высота	10 мм
Размер a	30 мм

Технические характеристики

Исполнение	Фасонная деталь кожуха
Вид крепления	с фиксатором
Повышение живучести конструкции	нет
Не содержит галогенов	нет
Вид защиты	IP30
Защитная плёнка	нет
Коэффициент прочности	IK04
Диапазон рабочих температур макс.	60 C
Диапазон рабочих температур мин.	-5 C
Угловой диапазон макс.	90 мм
Угловой диапазон мин.	90 мм