

# Технический паспорт

## Крышка внутреннего угла, для короба типа WDK 13025

Артикульный номер: 6191835



Крышка внутреннего угла для изменения направления каналов WDK типа 13025 с фальшполом. В комплект поставки входит соединитель для фальшпола.  
Аксессуары для коробов выполнены в виде накладных деталей (крышек).



Поликарбонат/акрилнитрил-бутадиен-стирол

### Исходные данные

Артикульный номер	6191835
Тип	WDK HI13025RW
Обозначение 1	Крышка внутреннего угла
Обозначение 2	с муфтой для двойного пола
Производитель	OBO
Размер	15x40x40mm
Цвет	белоснежный; RAL 9010
Материал	Поликарбонат/акрилнитрил-бутадиен-стирол
Минимальная единица продажи	10
Единица расхода	Шт.
Масса	0,604 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	0,0623 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт.


# Технический паспорт

Крышка внутреннего угла, для короба типа WDK 13025

Артикульный номер: 6191835



## Размеры

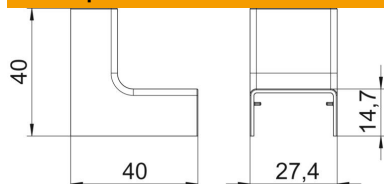

Длина	40 мм
Ширина	25 мм
Высота	13 мм

## Технические характеристики

Исполнение	Фасонная деталь кожуха
Вид крепления	с фиксатором
Не содержит галогенов	нет
Вид защиты	IP30
Защитная плёнка	нет
Коэффициент прочности	IK04
Диапазон рабочих температур макс.	60 C
Диапазон рабочих температур мин.	-5 C