


# Технический паспорт

## Крышка внутреннего угла

Артикульный номер: 6160018



Крышка внутреннего угла для изменения направления короба WDK.  
Аксессуары для коробов выполнены в виде накладных деталей (крышек).

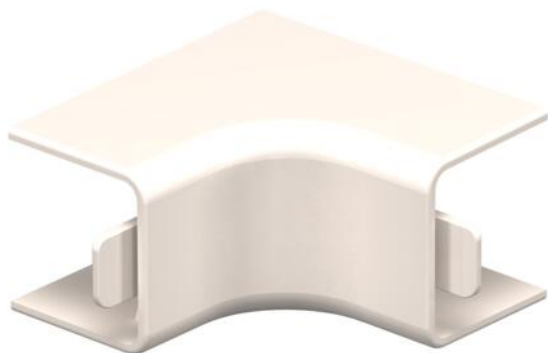


PVC Поливинилхлорид

### Исходные данные

Артикульный номер	6160018
Тип	WDK HI20020CW
Обозначение 1	Крышка внутреннего угла
Производитель	OBO
Размер	20x20mm
Цвет	кремовый; RAL 9001
Материал	Поливинилхлорид
Минимальная единица продажи	4
Единица расхода	Шт.
Масса	0,623 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	0,026 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт.

### Размеры

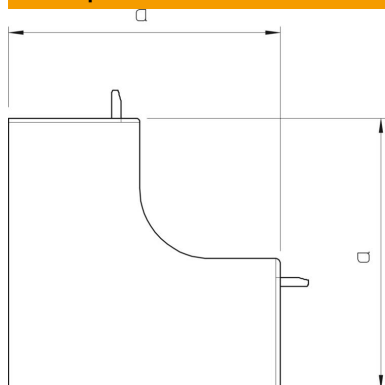

Длина	38,5 мм
Ширина	20 мм
Высота	20 мм
Размер a	38,5 мм

# Технический паспорт

Крышка внутреннего угла

Артикульный номер: 6160018



## Технические характеристики

Исполнение	Фасонная деталь кожуха
Вид крепления	с фиксатором
Повышение живучести конструкции	нет
Не содержит галогенов	нет
Вид защиты	IP30
Защитная плёнка	нет
Коэффициент прочности	IK04
Диапазон рабочих температур макс.	60 C
Диапазон рабочих температур мин.	-5 C
Угловой диапазон макс.	90 мм
Угловой диапазон мин.	90 мм