


# Технический паспорт

## Крышка внутреннего угла

Артикульный номер: 6153089



Крышка внутреннего угла для изменения направления короба WDK.  
Аксессуары для коробов выполнены в виде накладных деталей (крышек).

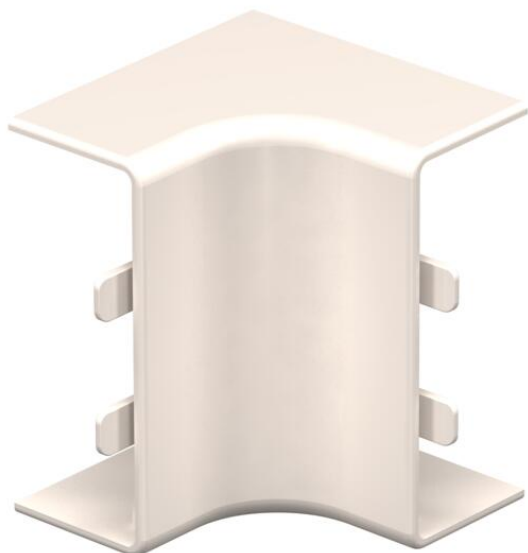

**PVC** Поливинилхлорид

### Исходные данные

Артикульный номер	6153089
Тип	WDK HI20050CW
Обозначение 1	Крышка внутреннего угла
Производитель	OBO
Размер	20x50mm
Цвет	кремовый; RAL 9001
Материал	Поливинилхлорид
Минимальная единица продажи	4
Единица расхода	Шт.
Масса	2,5 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	0,0461 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт.


# Технический паспорт

## Крышка внутреннего угла

Артикульный номер: 6153089



### Размеры

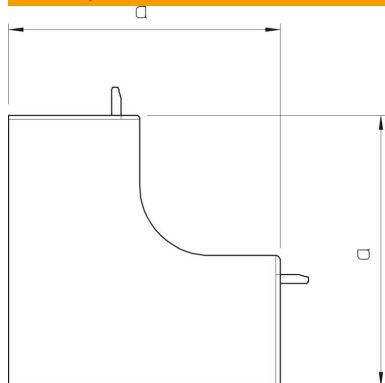

Длина	45 мм
Ширина	50 мм
Высота	20 мм
Размер a	45 мм

### Технические характеристики

Исполнение	Фасонная деталь кожуха
Вид крепления	с фиксатором
Повышение живучести конструкции	нет
Не содержит галогенов	нет
Вид защиты	IP30
Защитная плёнка	нет
Коэффициент прочности	IK04
Диапазон рабочих температур макс.	60 C
Диапазон рабочих температур мин.	-5 C
Угловой диапазон макс.	90 мм
Угловой диапазон мин.	90 мм