

Технический паспорт

Крышка внутреннего угла

Артикульный номер: 6191940



Крышка внутреннего угла для изменения направления короба WDK.
Аксессуары для коробов выполнены в виде накладных деталей (крышек).



PVC Поливинилхлорид

Исходные данные

Артикульный номер	6191940
Тип	WDK HI40040RW
Обозначение 1	Крышка внутреннего угла
Производитель	OBO
Размер	40x40mm
Цвет	белоснежный; RAL 9010
Материал	Поливинилхлорид
Минимальная единица продажи	4
Единица расхода	Шт.
Масса	2,502 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO (GWP) от колыбели до ворот	0,1009 кг CO ₂ е / 1 Шт.


Технический паспорт

Крышка внутреннего угла

Артикульный номер: 6191940



Размеры

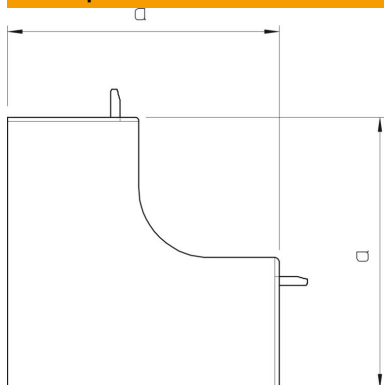

Длина	65 мм
Ширина	40 мм
Высота	40 мм
Размер a	65 мм

Технические характеристики

Исполнение	Фасонная деталь кожуха
Вид крепления	с фиксатором
Повышение живучести конструкции	нет
Не содержит галогенов	нет
Вид защиты	IP30
Защитная плёнка	нет
Коэффициент прочности	IK04
Диапазон рабочих температур макс.	60 C
Диапазон рабочих температур мин.	-5 C
Угловой диапазон макс.	90 мм
Угловой диапазон мин.	90 мм