


# Технический паспорт

## Крышка внутреннего угла для короба тип WDK 60060

Артикульный номер: 6192017



Крышка внутреннего угла для изменения направления короба WDK.  
Аксессуары для коробов выполнены в виде накладных деталей (крышек).

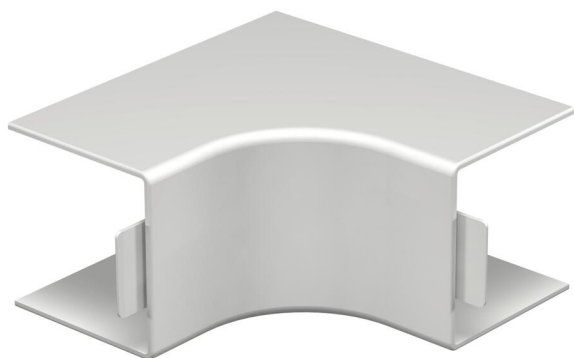


PVC Поливинилхлорид

### Исходные данные

Артикульный номер	6192017
Тип	WDK HI60060RW
Обозначение 1	Крышка внутреннего угла
Производитель	OBO
Размер	60x60mm
Цвет	белоснежный; RAL 9010
Материал	Поливинилхлорид
Минимальная единица продажи	2
Единица расхода	Шт.
Масса	10,932 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	0,2728 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт.

### Размеры

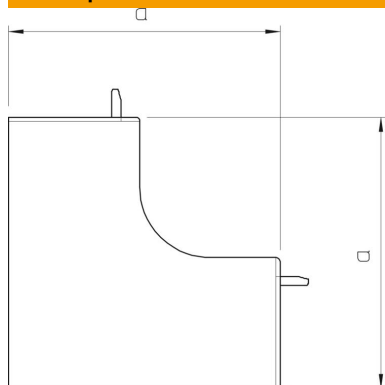

Длина	130 мм
Ширина	60 мм
Высота	60 мм
Размер a	130 мм

# Технический паспорт

Крышка внутреннего угла для короба тип WDK 60060

Артикульный номер: 6192017



## Технические характеристики

Исполнение	Фасонная деталь кожуха
Вид крепления	с фиксатором
Повышение живучести конструкции	нет
Не содержит галогенов	нет
Вид защиты	IP30
Защитная плёнка	нет
Коэффициент прочности	IK04
Диапазон рабочих температур макс.	60 C
Диапазон рабочих температур мин.	-5 C
Угловой диапазон макс.	90 мм
Угловой диапазон мин.	90 мм