

# Технический паспорт

## Крышка внутреннего угла для короба тип WDK 60110

Артикульный номер: 6022235

**OBO**  
BETTERMANN

Крышка внутреннего угла для изменения направления короба WDK.  
Аксессуары для коробов выполнены в виде накладных деталей (крышек).



Поливинилхлорид

### Исходные данные

Артикульный номер	6022235
Тип	WDK HI60110GR
Обозначение 1	Крышка внутреннего угла
Производитель	OBO
Размер	60x110mm
Цвет	серый камень; RAL 7030
Материал	Поливинилхлорид
Минимальная единица продажи	2
Единица расхода	Шт.
Масса	13,312 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот	0,3394 кг CO2e / 1 Шт.


# Технический паспорт

## Крышка внутреннего угла для короба тип WDK 60110

Артикульный номер: 6022235

**OBO**  
BETTERMANN

### Размеры

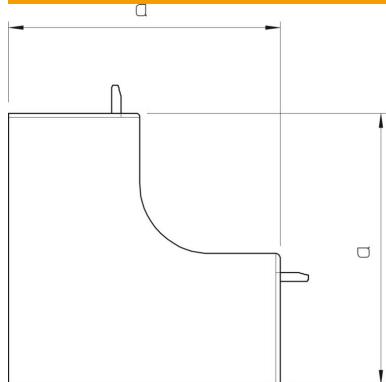

Длина	130 мм
Ширина	114 мм
Высота	62,7 мм
Размер a	130 мм

### Технические характеристики

Исполнение	Фасонная деталь кожуха
Вид крепления	с фиксатором
Повышение живучести конструкции	нет
Не содержит галогенов	нет
Вид защиты	IP30
Защитная пленка	нет
Коэффициент прочности	IK04
Диапазон рабочих температур макс.	60 С
Диапазон рабочих температур мин.	-5 С
Угловой диапазон макс.	90 мм
Угловой диапазон мин.	90 мм