


Технический паспорт

Треугольная крышка

Артикульный номер: 6227263

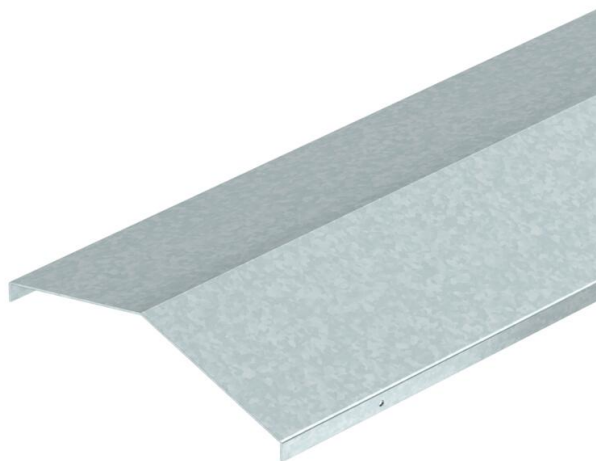

Двускатная крышка для монтажа на листовых кабельных лотках, лотках лестничного типа и в системах для больших расстояний. Крепление осуществляется с помощью саморезов. Крепеж не входит в комплект поставки.
Болты не входят в комплект поставки.



St Сталь

FT Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный номер	6227263
Тип	WDRLU DF11163FT
Обозначение 1	Двускатная крышка
Обозначение 2	широкопр-я система 110 и 160
Производитель	OBO
Размер	300x3000x2mm
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	3
Единица расхода	Метр
Масса	572,667 кг
Единица веса	кг/100 м
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	12,1542 кг CO ₂ e / 1 Метр


Технический паспорт

Треугольная крышка

Артикульный номер: 6227263



Размеры

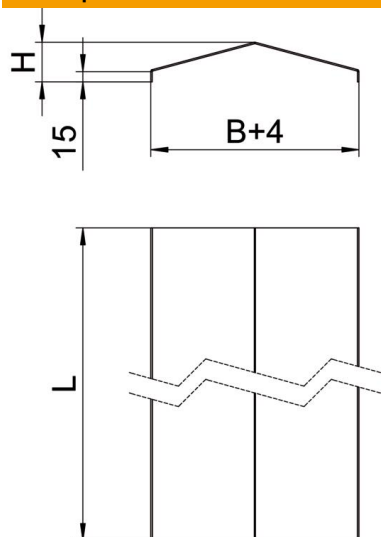

Длина	3 000 мм
Ширина	300 мм
Высота	58 мм
Толщина листа	2 мм
Размер В	300 мм
Размер Н	58 мм
Размер L	3 000 мм

Технические характеристики

Вид крепления	навинчиваемый
Повышение живучести конструкции	нет
Подходит для проволочного лотка	нет
Подходит для кабельных лестничных лотков	да
Подходит для кабельного лотка	да
Нержавеющая сталь, протравленная	нет