

# Технический паспорт

## Треугольная крышка

Артикульный номер: 6227265



Крышки в форме треугольника для монтажа на листовых лотках, лотках лестничного типа и для больших расстояний. Крепление осуществляется при помощи саморезов.  
Болты не входят в комплект поставки.



**St** Сталь

**FT** Горячее цинкование методом погружения

### Исходные данные

Артикульный номер	6227265
Тип	WDRLU DF11164FT
Обозначение 1	Двускатная крышка
Обозначение 2	широкопр-я система 110 и 160
Производитель	OBO
Размер	400x3000x2mm
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	3
Единица расхода	Метр
Масса	741 кг
Единица веса	кг/100 м
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	16,222 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Метр


# Технический паспорт

## Треугольная крышка

Артикульный номер: 6227265



### Размеры

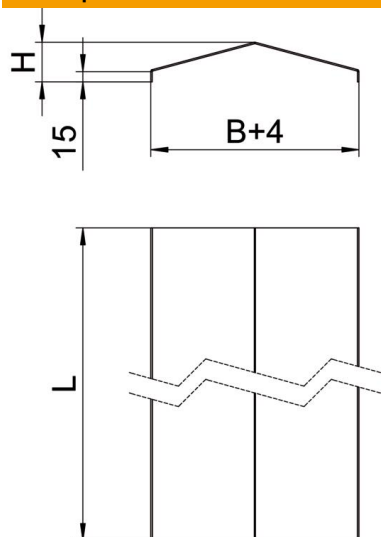

Длина	3 000 мм
Ширина	400 мм
Высота	72 мм
Толщина листа	2 мм
Размер В	400 мм
Размер Н	72 мм
Размер L	3 000 мм

### Технические характеристики

Вид крепления	навинчиваемый
Повышение живучести конструкции	нет
Подходит для проволочного лотка	нет
Подходит для кабельных лестничных лотков	да
Подходит для кабельного лотка	да
Нержавеющая сталь, протравленная	нет