


# Технический паспорт

## Треугольная крышка

Артикульный номер: 6227267

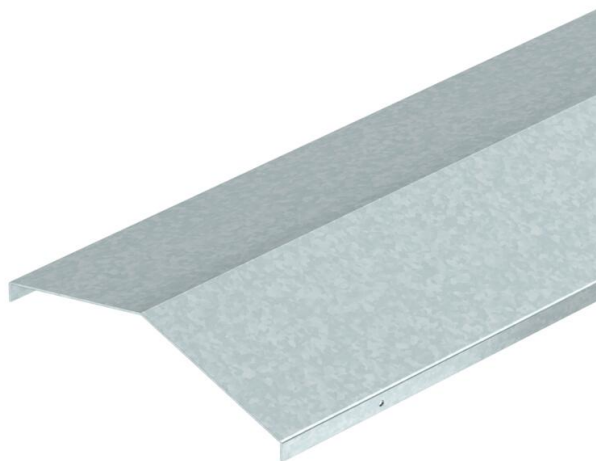

Крышки в форме треугольника для монтажа на листовых лотках, лотках лестничного типа и для больших расстояний. Крепление осуществляется при помощи саморезов.  
Болты не входят в комплект поставки.



**St** Сталь

**FT** Горячее цинкование методом погружения

### Исходные данные

Артикульный номер	6227267
Тип	WDRLU DF11165FT
Обозначение 1	Двускатная крышка
Обозначение 2	широкопр-я система 110 и 160
Производитель	OBO
Размер	500x3000x2mm
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	3
Единица расхода	Метр
Масса	915,567 кг
Единица веса	кг/100 м
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	23,8838 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Метр


# Технический паспорт

## Треугольная крышка

Артикульный номер: 6227267



### Размеры

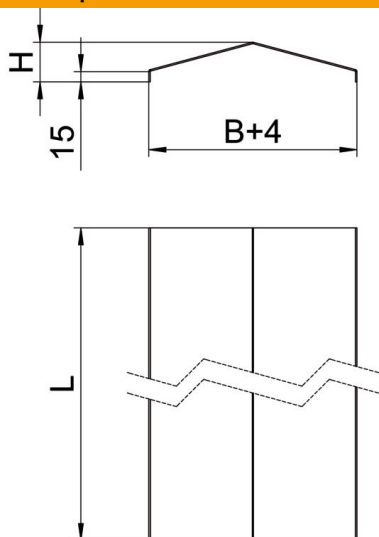

Длина	3 000 мм
Ширина	500 мм
Высота	85 мм
Толщина листа	2 мм
Размер В	500 мм
Размер Н	85 мм
Размер L	3 000 мм

### Технические характеристики

Вид крепления	навинчиваемый
Повышение живучести конструкции	нет
Подходит для проволочного лотка	нет
Подходит для кабельных лестничных лотков	да
Подходит для кабельного лотка	да
Нержавеющая сталь, протравленная	нет