


Технический паспорт

Крышка

Артикульный номер: 6227422

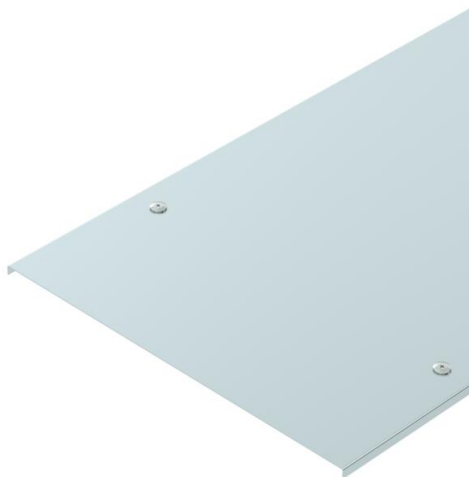

Крышка с фиксатором для листовых и лестничных лотков, высота боковой стенки которых составляет 110 и 160 мм. Шириной от 500 мм и больше с поперечным гофром.

При повышенных ветровых нагрузках необходимы дополнительные средства фиксации.



St Сталь

FS оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный номер	6227422
Обозначение 1	Крышка с вращающ. фиксатором
Обозначение 2	Сис каб лот д.бол рас110 и 160
Производитель	OBO
Размер	200x3000
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	3
Единица расхода	Метр
Масса	181,34 кг
Единица веса	кг/100 м


Технический паспорт

Крышка

Артикульный номер: 6227422



Размеры

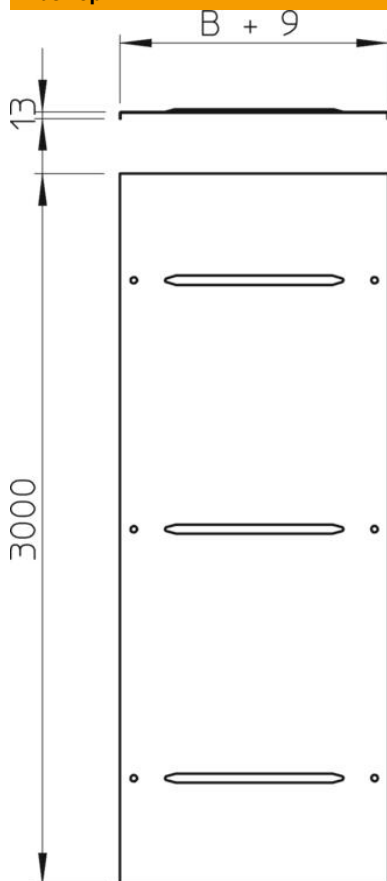

Длина	3 000 мм
Ширина	200 мм
Высота	110 мм
Толщина листа	1 мм
Размер В	200 мм
Размер Н	15 мм
Размер L	3 000 мм

Технические характеристики

Количество шпингалетов	6 Сталь
Вид крепления	Поворотный фиксатор
Повышение живучести конструкции	нет
Подходит для проволочного лотка	нет
Подходит для кабельных лестничных лотков	да
Подходит для кабельного лотка	да
Нержавеющая сталь, протравленная	нет